


Termékadatlap

Műszaki adatok

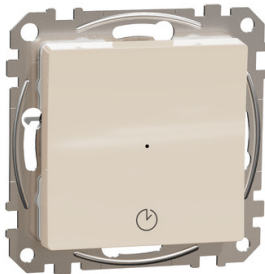

ÚJ SEDNA Időkapcsoló, 10AX, bézs

SDD112508

Nettó listaár: 34 748,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Sedna
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kapcsoló
Készülék Bemutatása	Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
Készülék Alkalmazás	Energy efficiency Világítás Motor-fűtés-világítás Push-button Bevétel számlázás
Kapcsolási Funkció	Time switch function Nyomógomb Egypólusú nyomó NO nyomógomb Relay switch

Kiegészítő jellemzők

Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Technológia Típusa	Elektronikus
Billentyűk Száma	1
Színárnyalat	Bézs (RAL 1013)
Felületkezelés	Fényes
Anyag	Polikarbonát + 20% FG
Terhelés Típusa	Motor (egyfázisú): 1000 VA -230 V Halogén lámpa: 2000 W -230 V LED lámpa: 200 W -230 V Halogén izzó: 1050 VA -12 V Halogén izzó: 500 VA -12 V
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	250 V AC
Névleges Áram	10 A
Hálózati Frekvencia	50 Hz
Késleltetési Idő Tartomány	1 mp...24 óra
Vezérlő Típusa	Távírányítás kiegészítő nyomógommbal Helyi vezérlés
Helyi Jelzés	1 LED
Csatlakozások - Bekötési Pontok	1.5...25 mm ² csavaros bekötés 1.5...25 mm ²
Magasság	73 mm
Mélység	45 mm
Szélesség	73 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	5...35 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-10...50 °C
Ip Védettségi Fok	IP20 IP21
Terméktanúsítványok	CE EAC
Írányelvek	2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás 2014/35/EU - kiefeszűltűgű direktíva
Szabványok	EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 300-328

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,0 cm
1. Csomag Szélessége	9,5 cm
1.Csomag Hossza	9,5 cm
1. Csomag Sűlya	165,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	12
2.Csomag Magassága	15,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Sűlya	2,224 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	384
3.Csomag Magassága	75,0 cm
3. Csomag Szélessége	80,0 cm
3. Csomag Hossza	120,0 cm
3. Csomag Sűlya	83,168 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ