


Termékadatlap

Műszaki adatok

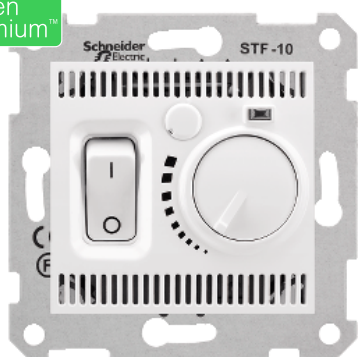

SEDNA Szobatermosztát padlófűtéshez, 10A, fehér

SDN6000321

Price* : 35 086,00 HUF

Fő jellemzők

Range name	Sedna Design és Elements
Function	Emeletes csatorna
Delivery form	Keret nélkül
Cover plate color	Fehér

Kiegészítő jellemzők

Névleges áram	10 A -230 Veff AC/DC 50 Hz
Teljesítmény tartomány	2300 W
Mérési pontosság	1 °C
Terminal capacity	1 kábel 2,5 mm ²
Wire structure	Merev vagy rugalmas Rugalmas sodrott
Vezeték csupaszítási hossz	8 mm
Kind of terminals	Csavaros sorkapcsok
Hőmérsékletbeállítási tartomány	5...50 °C
Material of visible parts	Hőre lágyuló gumi
Felületkezelés	Fényes
Installation	Süllyesztett
Rögzítési mód	Csavarok vagy karmok
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	43,5 mm
Depth of visual part	17,7 mm
Termék súlya	0,21704 kg

Környezet

IP védelembeli szint	IP20
Conformity mark	CE

* Vámtételek 2016. január

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	144 g
1. csomag magassága	6,5 cm
1. csomag szélessége	9 cm
1. csomag hosszúsága	9 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	8
2. csomag súlya	1,289 kg
2. csomag magassága	10 cm
2. csomag szélessége	20,5 cm
2. csomag hosszúsága	31 cm
3. csomag magassága	21,5 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Körkörösségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------