

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony XVC monolitikus Ø100 fényoszlop, 1 piros folyamatos/ villogó, hangjelzővel, 100-240VAC

XVC1M1HK

Nettó listaár: 156 631,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVC1
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Előhuzalozott forgótükrös adó
Jelző- Vagy Fényoszlop Típusa	1 világítóegység
Hangjelzés	Sziréna
Szerelési Átmérő	100 mm
Komponens Neve	XVC
Fényforrás	LED megáll vagy elcsendesül vörös
[Us] Névleges Tápfeszültség	100...277 V
Tápáramkör Típusa	AC
Zajsztint	0...102 dB (folytonos berregő, egyes hang) -1 m

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG: merülőcső ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): alapváz PBT + ABS (UL94HB): felső oldalpanel
Termék Szerelése	Bázison
Kábel Keresztmetszete	0,33 mm ² 0,83 mm ²
Awg Mérőszám	AWG 22...AWG 10 AWG 18...AWG 3
Kábelhossz	500 mm
Jelölés	CE
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV
Áramfelvétel	235 mA
Villanási Frekvencia	0,7...3 Hz
Nettó Súly	1,68 kg
Magasság	293 mm

Környezet

Szabványok	IEC 60947-5-1/1991 IEC 60947-1
Terméktanúsítványok	UL-Aex
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-35...70 °C

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-20...50 °C
Elektromos Sokk Elleni Védelem Osztálya	I osztály megfelel IEC 61156-5
Ip Védettségi Szint	IP54 megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	20,0 cm
1. Csomag Szélessége	21,0 cm
1.Csomag Hossza	44,5 cm
1. Csomag Súlya	2,414 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S06
Egységek Száma 2. Csomagban	6
2.Csomag Magassága	75,0 cm
2. Csomag Szélessége	60,0 cm
2. Csomag Hossza	80,0 cm
2. Csomag Súlya	26,414 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

Jólléti teljesítmény



Higanymentes



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Eu Rohs Irányelv

Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Környezetvédelmi Közzététel

[A termék környezeti profilja](#)

Weee

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Körkörösségi Profil


[Élettartam végére vonatkozó információ](#)

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Siren

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

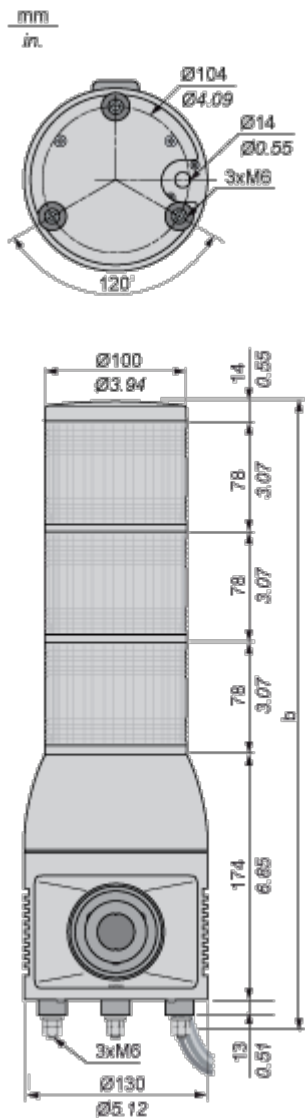

No. of illuminated units	b in mm	b in in.
1	293	11.54
2	371	14.61
3	449	17.68

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Siren

Mounting on Horizontal Support (Direct or with Fixing Plate)

Panel cut-out

