


Termékadatlap

Műszaki adatok

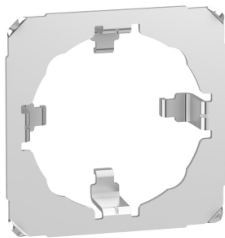

Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb Ø30 forgásgátló lemez

ZB5FAZ902

Nettó listaár: 1 146,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB5R
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Rögzítési tartozék
Termék Kompatibilitása	ZB5FD ZB5FG ZB5FJ ZB5FK
Tartozék / Különálló Alkatrész	Választókapcsoló

Kiegészítő jellemzők

Colour	Fém
Készülék Alkalmazás	Ipari gépek
Mennyiség Készletenként	10 darabos készlet

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,800 cm
1. Csomag Szélessége	7,000 cm
1.Csomag Hossza	7,000 cm
1. Csomag Súlya	7,400 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	8,800 cm
2. Csomag Szélessége	7,000 cm
2. Csomag Hossza	7,000 cm
2. Csomag Súlya	74,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 3. Csomagban	150
3.Csomag Magassága	15,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	1,433 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)


Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

For use on flat surface of a type 4, type 4X, type 12, and type 13

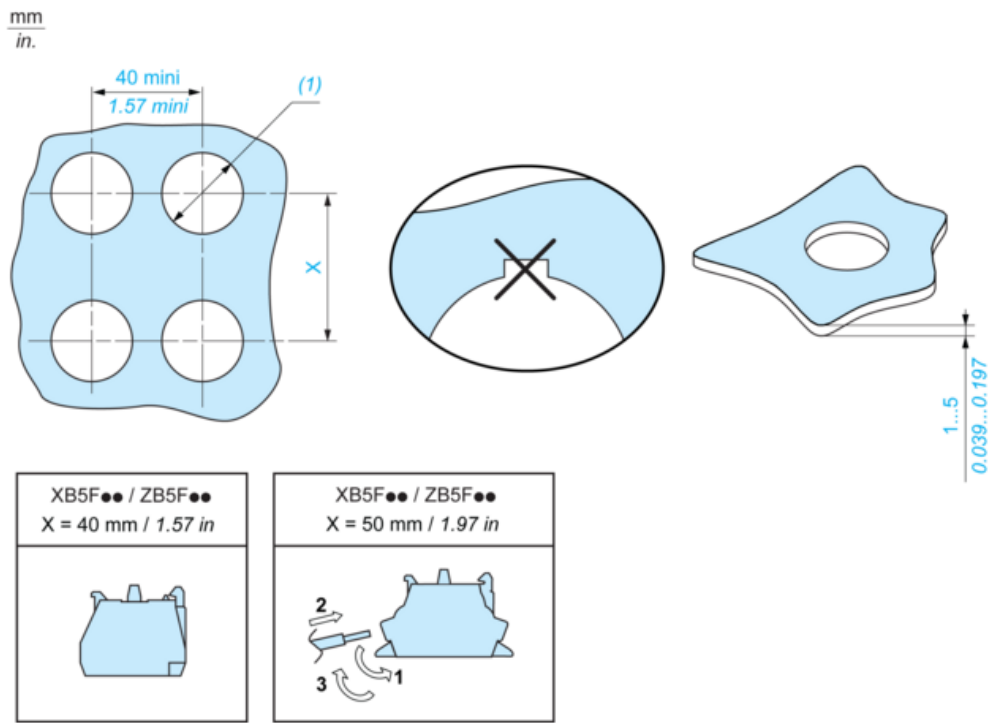

(1) Ø30.75 mm recommended (Ø30.5 mm $_0^{+0.5}$) / Ø1.21 in. recommended (Ø1.20 in. $_0^{+0.019}$)