


Scheda dati

Specifiche

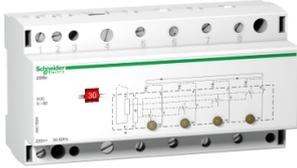

Contattore distacco carichi CDSc monofase disinserimento ciclico

A9C15906

⚠ Data di fine commercializzazione 26 apr 2022

⚠ Non più disponibile

Presentazione

Range Of Product	Acti9
Nome Prodotto	Acti 9 CDS
Tipo Prodotto	Contattore distacco carichi
Nome Dispositivo	CDSc
Numero Di Vie	4
Tipo Controllo E Monitoraggio	Cascata
Numero Di Poli	1P

Caratteristiche tecniche

Impostazioni	40 10 90 30 5 45 75 15 50 20 25 60
Potenza Consumata Massima In Va	4 VA
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	230 V CA - 15...10 % a 50/60 Hz
Corrente Nominale	15 A per circuito non prioritario Regolabile da 5 a 90 A per circuito prioritario
Segnalazione Locale	Indicazione distacco carichi: 4 LED (giallo)
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm Montaggio pannello Montaggio a muro
Passo 9 Mm	16
Connessioni - Morsetti	Circuito non prioritario: morsetto a vite 2,5...10 mm ² flessibile Circuito non prioritario: morsetto a vite 2,5...10 mm ² rigido Circuito prioritario: morsetto a vite 10...35 mm ² flessibile Circuito prioritario: morsetto a vite 10...50 mm ² rigido
Grado Di Protezione Ip	IP20 conforming to CEI 60529
Altezza	77 mm
Larghezza	144 mm
Profondità	60 mm

Peso Prodotto	0,6 kg
Colore	Bianco (RAL 9003)
Coppia Di Serraggio	Circuito non prioritario: 2 Nm Circuito prioritario: 3,5 Nm
Lunghezza Spelatura Fili	12 mm 13 mm

Ambiente

Norme Di Riferimento	NF C 61-750 EN 50081-2 EN 50081-1
Temperatura Ambiente	-5...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Tropicalizzazione	2 conforme a CEI 60068-1
Umidità Relativa	95 % a 55 °C

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	8,0 cm
Confezione 1: Larghezza	8,5 cm
Confezione 1: Profondità	15,5 cm
Confezione 1: Peso	574,0 g
Unità Di Misura Confezione 2	S03
Numero Di Unità Per Confezione 2	18
Confezione 2: Altezza	30,0 cm
Confezione 2: Larghezza	30,0 cm
Confezione 2: Profondità	40,0 cm
Confezione 2: Peso	10,68 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
-----------------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)

Prestazioni che migliorano il benessere

✓ Senza Mercurio

✓ Informazioni Esenzioni Rohs [Si](#)

✓ Prodotto Con Cavi E Parti In Plastica
Privi Di Alogeni

Regolamento Reach

[Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue

Conforme alle esenzioni

Regolamento Rohs Della Cina

[Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.

Weee

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.