


Scheda dati

Specifiche

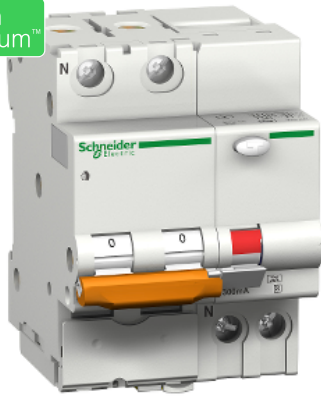

Interruttore magnetotermico diff. DomC45 1P+N C 16A 30mA Tipo A SI

DOMC45C1630AI

Price : 90,45 EUR

Presentazione

Gamma	Domae
Applicazione	Distribuzione
Nome del prodotto	-
Tipo di prodotto o componente	Interruttore differenziale con protezione per sovracorrente (RCBO)
Nome dispositivo	DPN Vigi
Numero di poli	1P + N
Posizione neutro	Sinistra
Tipo di protezione differenziale	Tipo A-SI
Attitudine al sezionamento	Si

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	16 A
Tipo di rete	"CA"
Frequenza di rete	"50 Hz"
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V "CA" "50 Hz" conforme a IEC 61009-1
Tecnologia sganciatore	Magnetotermico
Codice curva	C
Soglia di sgancio magnetico	5...10 x In
Sensibilità differenziale	30 mA
Temporizzazione protezione differenziale	Istantaneo
Potere di interruzione	4500 A Icn a 230 V "CA" "50 Hz"
Potere nominale di interruzione e chiusura	Idm 4500 A a 230 V "CA" "50 Hz" conforme a IEC 61009-1
Classe di limitazione	3
Tensione nominale di isolamento [Ui]	440 V "CA" "50 Hz"
Segnalazione posizione contatti	Si
Tipo di controllo	Leva

Segnalazione locale	Indicazione ON/OFF
Supporto per montaggio	Guida
Passi 9 mm	4
Altezza	82 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	76 mm
Profondità di incasso	72 mm
Peso prodotto	0,19 kg
Quantità per confezione	Set da 1
Durata meccanica	20000 cicli
Durata elettrica	20000 cicli 230 V "CA" "50 Hz" conforme a EN 61009-1
Conessioni - morsetti	Morsetti a gabbia 0,33...10 mm ² flessibile Morsetti a gabbia 0,75...10 mm ² rigido
Lunghezza spelatura fili	13 mm per a monte connessione 13 mm per a valle connessione
Coppia di serraggio	2 Nm a monte 2 Nm a valle
Protezione differenziale	Con

Ambiente

Norme di riferimento	EN 61009-2-1 EN 61009-1
Grado di inquinamento	2
Categoria di sovratensione	"III"
Compatibilità elettromagnetica	Immunità onde 8/20 µs
Temperatura ambiente operativa	-25...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...60 °C

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	205 g
Altezza imballo 1	8,3 cm
Larghezza imballo 1	99 cm
Lunghezza imballo 1	4,1 cm
Tipo unità imballo 2	BB1
Numero unità imballo 2	6
Peso imballo 2	1,294 kg
Altezza imballo 2	9 cm
Larghezza imballo 2	10 cm
Lunghezza imballo 2	25 cm
Tipo unità imballo 3	P12
Numero unità imballo 3	432
Peso imballo 3	100,56 kg
Altezza imballo 3	77 cm

Larghezza imballo 3	80 cm
Lunghezza imballo 3	120 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------