


# Scheda dati

Specifiche

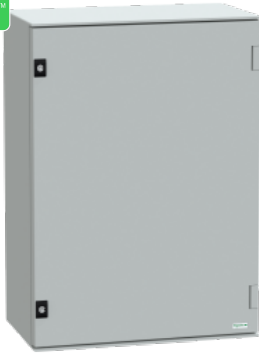

## Cassa in poliestere 745x535x300 IP66 RAL 7035

NSYPLM75G

**Price : 342,98 EUR**

### Presentazione

Gamma	Thalassa
Nome del prodotto	Thalassa PLM
Nome dispositivo	PLM
Enclosure type	Multifunzione
Category	Cassetta compatta
Nominal height	747 mm
Nominal width	536 mm
Nominal depth	300 mm
Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Composizione dispositivo	1 corpo 1 porta 2 serratura
Tipo di porta	Semplice
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 3 mm doppia barra

### Caratteristiche tecniche

Numero di dispositivi di chiusura	2
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Accessibilità per uso	Anteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme di riferimento	IEC 62208 NEMA classificazione 13 NEMA classificazione 4X
Certificazioni prodotto	UL
Classe di isolamento	Classe II

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP66 conforme a IEC 60529
------------------------	---------------------------

<b>Grado di protezione IK</b>	IK10 conforme a IEC 62262
<b>Resistenza al fuoco</b>	960 °C conforme a IEC 62208
<b>Temperatura ambiente operativa</b>	-40...80 °C

## Confezionamenti

<b>Tipo unità imballo 1</b>	PCE
<b>Num.Unità in pkg.</b>	1
<b>Peso imballo (Kg)</b>	14,781 kg
<b>Altezza imballo 1</b>	32,5 cm
<b>Larghezza imballo 1</b>	55,5 cm
<b>Lunghezza imballo 1</b>	80,5 cm

## Sostenibilità dell'offerta

<b>Stato offerta sostenibile</b>	Prodotto Green Premium
<b>Regolamento REACH</b>	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
<b>REACH senza SVHC</b>	Sì
<b>Direttiva RoHS UE</b>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
<b>Senza mercurio</b>	Sì
<b>Informazioni esenzioni RoHS</b>	Sì
<b>Regolamento RoHS della Cina</b>	<a href="#">Dichiarazione RoHS della Cina</a> Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
<b>Informazioni ambientali</b>	<a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia</b>	18 mesi
-----------------	---------