


データシート

仕様

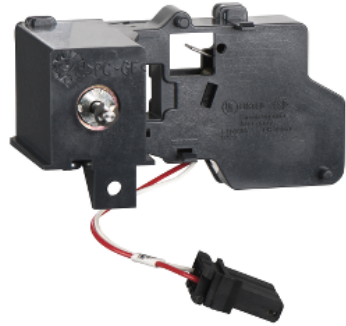

remote reset - 200 - 250V AC - for drawout breaker

47435

主な仕様

| | |
|--------------|-----------------------------|
| 製品群 | MasterPact NT |
| レンジ | マスターバクト |
| 装置の略称 | 電气的リセット |
| 製品コンポーネントタイプ | 遠方電气的リセット装置 |
| デバイス応用 | 制御 |
| 適合性の範囲 | マスターバクト (マスターバクト NT) 配線用遮断器 |

詳細仕様

| | |
|--------|-------------------------|
| 制御回路電圧 | 220...240 V AC 50/60 Hz |
| 取付モード | 引出し |

梱包単位

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 3.0 cm |
| Package 1 Width | 12.0 cm |
| Package 1 Length | 7.0 cm |
| Package 1 Weight | 75.0 g |

環境維持の提供

| | |
|----------------|---|
| REACH宣言書 | RoHS指令 |
| REACHフリー(SVHC) | はい |
| EU RoHS宣言書 | 適合 適合 |
| 有毒重金属フリー | はい |
| 水銀フリー | はい |
| 中国版RoHS規則 | 中国版RoHS宣言書 中国版RoHS宣言書の自主的対応 (中国版RoHS法的範囲外) |
| RoHS適用除外情報 | はい |

免責事項: 本ドキュメントはユーザーの特定の用途に対するこれらの製品の適合性あるいは信頼性の判定に代わるものでも、またその目的に使用するものでもありません。

契約保証

保証

18 months

推奨代替品