


# 제품 데이터 시트

사양

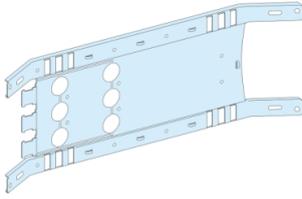

## 프리즈마 플러스 - P 시스템 - 마운팅 플레이트 - 수평 고정 NSX630 - 토글 - 3P

03451

❗ 판매 중단일 2023. 6. 15.

❗ 중단

### 기본항목

레인지	Prisma
제품의 범위	Prisma P
제품 또는 구성요소 타입	마운팅 플레이트
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리	Installation accessory
호환성	Prisma Prisma P cubicle
Installation Description	구획 칸 650mm 400 mm
설치된 장치	Easypact 고정 CVS400 없는 접지 누전 보호 - 제어: 토글 - 수평 설치 Easypact 고정 CVS630 없는 접지 누전 보호 - 제어: 토글 - 수평 설치 Easypact 고정 EZC400 - 제어: 토글 - 수평 설치 Easypact 고정 EZC630 - 제어: 토글 - 수평 설치 컴팩트 고정 NSX400 없는 접지 누전 보호 - 제어: 토글 - 수평 설치 컴팩트 고정 NSX630 없는 접지 누전 보호 - 제어: 토글 - 수평 설치 Easypact 고정 CVS400 있는 접지 누전 보호 - 제어: 토글 - 수평 설치 Easypact 고정 CVS630 있는 접지 누전 보호 - 제어: 토글 - 수평 설치 컴팩트 고정 NSX400 있는 접지 누전 보호 - 제어: 토글 - 수평 설치 컴팩트 고정 NSX630 있는 접지 누전 보호 - 제어: 토글 - 수평 설치
극지 설명	1 x 3P 고정 CVS400 수평 설치 1 x 3P 고정 CVS630 수평 설치 1 x 3P 고정 EZC400 수평 설치 1 x 3P 고정 EZC630 수평 설치 1 x 3P 고정 NSX400 수평 설치 1 x 3P 고정 NSX630 수평 설치
Number Of Vertical Modules [50 Mm]	4 모듈타입CVS400 없는 접지 누전 보호, direct in 650mm 구획 칸 4 모듈타입CVS630 없는 접지 누전 보호, direct in 650mm 구획 칸 4 모듈타입EZC400, direct in 650mm 구획 칸 4 모듈타입EZC630, direct in 650mm 구획 칸 4 모듈타입NSX400 없는 접지 누전 보호, direct in 650mm 구획 칸 4 모듈타입NSX630 없는 접지 누전 보호, direct in 650mm 구획 칸 4 모듈타입CVS400 있는 접지 누전 보호, direct in 650mm 구획 칸 4 모듈타입CVS630 있는 접지 누전 보호, direct in 650mm 구획 칸 4 모듈타입NSX400 있는 접지 누전 보호, direct in 650mm 구획 칸 4 모듈타입NSX630 있는 접지 누전 보호, direct in 650mm 구획 칸
표준	IEC 61439-2
제품 인증	ASEFA
<b>전기적/기계적 특성</b>	
보호 처리	전기이동 처리 및 핫-중합된 폴리에스테르에폭시 분체
표면 마감	Smooth Matt
색상	백색 RAL 9001)
너비	650 mm
높이	200 mm

부품 설명: 본 도서는 특정 사양과 관련된 정보를 제공하며, 제품의 작동 방식에 대한 자세한 설명은 제품 매뉴얼을 참조하십시오.

제품 무게	1.48 kg
Functional Unit	650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 Easyfact CVS400 없는 고정 토글 수평 3P 1 direct 4 12.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 Easyfact CVS630 없는 고정 토글 수평 3P 1 direct 4 12.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 Easyfact EZC400 고정 토글 수평 3P 1 direct 4 12.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 Easyfact EZC630 고정 토글 수평 3P 1 direct 4 12.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 NSX400 없는 고정 토글 수평 3P 1 direct 4 12.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 NSX630 없는 고정 토글 수평 3P 1 direct 4 12.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 Easyfact CVS400 있는 고정 토글 수평 3P 1 direct 4 12.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 Easyfact CVS630 있는 고정 토글 수평 3P 1 direct 4 12.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 NSX400 있는 고정 토글 수평 3P 1 direct 4 12.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 NSX630 있는 고정 토글 수평 3P 1 direct 4 12.5 mm

## 포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7.000 cm
Package 1 Width	19.500 cm
Package 1 Length	58.000 cm
Package 1 Weight	1.500 kg
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	31.500 cm
Package 2 Width	22.000 cm
Package 2 Length	59.000 cm
Package 2 Weight	7.850 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	70
Package 3 Height	85.000 cm
Package 3 Width	80.000 cm
Package 3 Length	120.000 cm
Package 3 Weight	111.720 kg

## 계약 보증

보증	18 개월
----	-------

## 지속 가능성

**Green Premium™** 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO<sub>2</sub> 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공  
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

## 웰빙 성과

✓ Svhc 없는 Reach

✓ 유독성 중금속 없음

✓ 수은 없음

✓ Rohs 면제 정보 [예](#)

✓ 무 할로겐 플라스틱 부품 제품

## 인증 및 표준

**Eu Rohs 지침** 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)  
[EU RoHS 선언](#)

**중국 Rohs 규정** [중국 RoHS 선언](#)  
선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)

**환경 공시** [제품 환경 프로필](#)

**순환성 프로필** [수명 종료 정보](#)