


제품 데이터 시트

사양

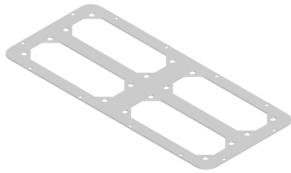

S3D 엔클의 경우 4개의 FL21 컷아웃 포함. RAL7035. L495xW220

NSYTLG4FL

❗ 판매 중단일 2023. 6. 30.

❗ 중단

기본항목

레인지	Spacial
제품 또는 구성요소 타입	Cable gland plate
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리	Cable management accessory
Application	Multi-purpose
호환성	Spacial Spacial S3D
마운팅 위치	Enclosure bottom
케이블 글랜드 타입	With FL cut-out
장치 구성	고정 요소 1 플레이트 1 separate gasket
세트당 수량	1 세트
자재	Plate 스틸 Seal polyethylene (PE) foam

전기적/기계적 특성

색상	Plate 회색 RAL 7035)
표면 마감	Epoxy-polyester powder
높이	495 mm
너비	495 mm Real 600 mm
깊이	220 mm Real 200 mm
제품 무게	1510 kg
두께	1.5 mm
컷아웃의 수	4컷아웃
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정	For FL21 membranes
컷아웃 제원	194 x 62.5 mm

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	20.0 cm
Package 1 Width	40.0 cm

부품명: NSYTLG4FL, 제품명: S3D 엔클, 제조사: Schneider Electric, 판매 중단일: 2023. 6. 30.

Package 1 Length	60.0 cm
Package 1 Weight	1.52 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

 수은 없음

 RoHS 면제 정보 [예](#)

인증 및 표준

Reach 규정	REACH 선언
Eu Rohs 지침	선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품) EU RoHS 선언
중국 Rohs 규정	중국 RoHS 선언 중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
환경 공시	제품 환경 프로필