


Gaminio duomenų lentelė

Savybės

10936

Pragma flush enclosure - IP40 - 2x12 modules - 63 A - plain reversible door

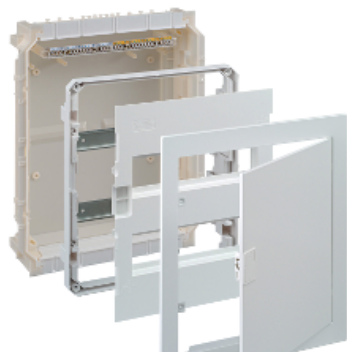

⚠ Nutraukta

Komercinis statusas

Nebegaminama nuo: 01 Rugsėjo 2020

Tarnavimo laiko pabaiga: 01 Rugsėjo 2020

10936 nebuvo pakeistas. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su Klientų aptarnavimo centru.

Main

Range	Pragma
Product or component type	Enclosure
Enclosure type	Modular enclosure
Width	Embedded 330 mm 344 mm outside:
Height	Embedded 435 mm 474 mm outside:
Depth	13.4 mm outside: Embedded 90 mm
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	2
Provided equipment	2 x terminal block 1 x identification label
Type of door	Reversible Adjustable Plain

Complementary

Enclosure mounting	Flush
9 mm pitches	24
Total number of 18 mm modules	24
[In] rated current	63 A
[Ui] rated insulation voltage	690 V
Type of rail	DIN
Cable entry	Flexible flaps
Number of terminal blocks	2 neutral / earth screw connection)16
Distribution block outgoers	24 x 4 mm ² neutral / earth 8 x 25 mm ² neutral / earth
Locking options description	Optional keylock
Enclosure material	Door: electro galvanised steel Enclosure: self-extinguishing plastic
Colour	Door: white (RAL 9016) Enclosure: white (RAL 9016)
Market segment	Residential

Environment

Fire resistance	Enclosure 650 °C
Overvoltage category	II
Ambient air temperature for operation	-20...40 °C
Standards	DIN 43871 IEC 60439-3 IEC 60695-2-1

Packing Units

1 pakuotės svoris	3,217 kg
1 pakuotės aukštis	1,100 dm
1 pakuotės plotis	4,900 dm
1 pakuotės ilgis	3,600 dm

Offer Sustainability

REACH be SVHC	Taip
ES RoHS direktyva	Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį) ES RoHS deklaracija
Be gyvsidabrio	Taip
RoHS išimčių informacija	Taip
Kinijos RoHS direktyva	Kinijos RoHS deklaracija Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai.

Contractual warranty

Garantija	18 months
-----------	-----------