


Produkta datu lapa

Specifikācijas

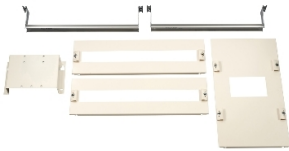

M+FR PLATE INS/INV250 W300 9M PACK250

03267

! Paziņojuma datums par preces
pārtraukšanu

2023. gada 19.
maijs

! Pārtraukts

Galvenā

Diapazons	Prisma
Produkta Sērija	Prisma G
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Incoming functional unit
Aksesuāru / Rezerves Daļu Kategorija	Uzstādīšanas piederums
Saderība Ar	Prisma (Prisma Pack 250) duct
Priekšējās Plāksnes Tips	Cut-out
Installed Device	ComPact fixed INV250 direct front rotary handle - vertikāli ComPact fixed INS250 direct front rotary handle - vertikāli
Poles Description	1 x 4P mounting plate INV250 vertikāli 1 x 3P mounting plate INS250 vertikāli 1 x 4P mounting plate INS250 vertikāli 1 x 3P mounting plate INV250 vertikāli
Operating Position	Vertical

Papildinošs

Enclosure/Cubicle Description	Pack enclosure 300 mm
Moduļu Skaits Vertikāli [50 Mm]	9
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta Sertifikācija	ASEFA
Produkta Virsmas Apdare	Matēts Smooth
Aizsargparklājumus	Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
Krāsa	Balts (RAL 9001)
Augstums	450 mm
Platums	300 mm
Neto Svars	3,3 kg
Daudzums Komplektā	Komplektā 1
Functional Unit	300 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure ComPact INS250 fixed direct front rotary handle vertikāli 3P 1 direct 9 175 mm 300 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure ComPact INS250 fixed direct front rotary handle vertikāli 4P 1 direct 9 175 mm 300 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure ComPact INV250 fixed direct front rotary handle vertikāli 3P 1 direct 9 175 mm 300 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure ComPact INV250 fixed direct front rotary handle vertikāli 4P 1 direct 9 175 mm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Ip Aizsardzības Pakāpe	IP30
------------------------	------

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaits 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	6,5 cm
1. Iepakojuma Platums	52,0 cm
1. Iepakojuma Garums	68,0 cm
1. Iepakojuma Svars	3,31 kg
Otrā Iepakojuma Vienības Tips	P12
Vienību Skaits 2. Iepakojumā	20
2. Iepakojuma Augstums	77,0 cm
2. Iepakojuma Platums	80,0 cm
2. Iepakojuma Garums	120,0 cm
2. Iepakojuma Svars	78,2 kg

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

- ✓ Nesatur Reach Svhc
- ✓ Nesatur Toksiskus Smagos Metālus
- ✓ Nesatur Dzīvsudrabu
- ✓ Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)
- ✓ Produkta Plastmasas Detaļas Nesatur Halogēnus

Sertifikācijas un standarti

Es Rohs Direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi