


Ficha técnica del producto

Especificaciones

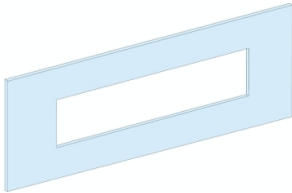

Tapa perforada para 3 NSX- CVS250 - vertical - mando maneta/rotativo o telemando

03243

 Descatalogado el: 20 jun 2022

 Descontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G cofret Prisma Prisma P Cabina
Tipo De Carátula	Separar
Equipo Instalado	Compact fijo NSX100...160 sin maneta vertical Compact fijo NSX250 sin maneta vertical EasyPact fijo CVS100...160 sin maneta vertical EasyPact fijo CVS100...160 sin mando rotativo vertical EasyPact fijo CVS250 sin maneta vertical EasyPact fijo CVS250 sin mando rotativo vertical Compact fijo NSX100...160 sin mando rotativo vertical Compact conexión NSX100...160 sin maneta vertical Compact conexión NSX100...160 sin mando rotativo vertical Compact conexión NSX100...160 sin telemandado vertical Compact extraíble NSX100...160 sin maneta vertical Compact extraíble NSX100...160 sin mando rotativo vertical Compact extraíble NSX100...160 sin telemandado vertical Compact fijo NSX100...160 sin telemandado vertical Compact fijo NSX250 sin mando rotativo vertical Compact conexión NSX250 sin maneta vertical Compact conexión NSX250 sin mando rotativo vertical Compact conexión NSX250 sin telemandado vertical Compact extraíble NSX250 sin maneta vertical Compact extraíble NSX250 sin mando rotativo vertical Compact extraíble NSX250 sin telemandado vertical Compact fijo NSX250 sin telemandado vertical
Descripción De Los Polos	4 3P placa de montaje CVS100...160 vertical 3 4P placa de montaje CVS100...160 vertical 4 3P placa de montaje CVS250 vertical 3 4P placa de montaje CVS250 vertical 4 3P placa de montaje NSX100...160 vertical 3 4P placa de montaje NSX100...160 vertical 4 3P placa de montaje NSX250 vertical 3 4P placa de montaje NSX250 vertical 2 3P placa de montaje NSX100...160 vertical 2 4P placa de montaje NSX100...160 vertical 2 3P placa de montaje NSX250 vertical 2 4P placa de montaje NSX250 vertical

Posición De Funcionamiento Vertical

Opcionales

Descripción Del Armario/Celda	Armario de fijación al suelo 600 mm Armario mural 600 mm Armario 650 mm 400 mm
-------------------------------	--

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Posición De Conexión	Linergy FC Conexión remota
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	5
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones De Producto	ASEFA
Material	Acero
Acabado Exterior	Mate Liso
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco RAL 9001
Altura	250 mm
Anchura	500 mm
Peso Del Producto	0.82 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1

Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta vertical 3P 4 directo 9
	650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta vertical 4P 3 directo 9
	650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS100...160 sin fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo 9
	650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS100...160 sin fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo 9
	650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS250 sin fijo maneta vertical 3P 4 directo 9
	650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS250 sin fijo maneta vertical 4P 3 directo 9
	650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS250 sin fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo 9
	650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS250 sin fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo 9
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin fijo maneta vertical 3P 4 Linergy FC (*) 6
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin fijo maneta vertical 4P 3 Linergy FC (*) 6
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin fijo maneta vertical 3P 4 directo 8
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin fijo maneta vertical 4P 3 directo 8
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión mando rotativo vertical 3P 4 Linergy FC (*) 7
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión telemandado vertical 3P 4 Linergy FC (*) 7
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión mando rotativo vertical 4P 3 Linergy FC (*) 7
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión telemandado vertical 4P 3 Linergy FC (*) 7
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión maneta vertical 3P 4 directo 9
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión maneta vertical 4P 3 directo 9
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión mando rotativo vertical 3P 4 directo 9
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión mando rotativo vertical 4P 3 directo 9
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión telemandado vertical 3P 4 directo 9
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión telemandado vertical 4P 3 directo 9
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin extraíble maneta vertical 3P 2 directo 8
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin extraíble maneta vertical 4P 2 directo 8
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin extraíble mando rotativo vertical 3P 2 directo 8
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin extraíble mando rotativo vertical 4P 2 directo 8
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin extraíble telemandado vertical 3P 2 directo 8
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin extraíble telemandado vertical 4P 2 directo 8
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin fijo mando rotativo vertical 3P 4 Linergy FC (*) 6
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin fijo telemandado vertical 3P 4 Linergy FC (*) 6
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin fijo mando rotativo vertical 4P 3 Linergy FC (*) 6
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin fijo telemandado vertical 4P 3 Linergy FC (*) 6
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo 8
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo 8
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin fijo telemandado vertical 3P 4 directo 8
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin fijo telemandado vertical 4P 3 directo 8
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión maneta vertical 3P 4 Linergy FC (*) 7
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión maneta vertical 4P 3 Linergy FC (*) 7
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin fijo maneta vertical 3P 4 Linergy FC (*) 7
	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin fijo maneta vertical 4P 3 Linergy FC (*) 7

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin fijo maneta vertical 3P 4 directo 9

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin fijo maneta vertical 4P 3 directo 9

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión mando rotativo vertical 3P 4 Linergy FC (*) 8

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión telemandado vertical 3P 4 Linergy FC (*) 8

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión mando rotativo vertical 4P 3 Linergy FC (*) 8

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión telemandado vertical 4P 3 Linergy FC (*) 8

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión maneta vertical 3P 4 directo 10

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión maneta vertical 4P 3 directo 10

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión mando rotativo vertical 3P 4 directo 10

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión mando rotativo vertical 4P 3 directo 10

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión telemandado vertical 3P 4 directo 10

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión telemandado vertical 4P 3 directo 10

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin extraíble maneta vertical 3P 2 directo 9

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin extraíble maneta vertical 4P 2 directo 9

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin extraíble mando rotativo vertical 3P 2 directo 9

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin extraíble mando rotativo vertical 4P 2 directo 9

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin extraíble telemandado vertical 3P 2 directo 9

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin extraíble telemandado vertical 4P 2 directo 9

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin fijo mando rotativo vertical 3P 4 Linergy FC (*) 7

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin fijo telemandado vertical 3P 4 Linergy FC (*) 7

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin fijo mando rotativo vertical 4P 3 Linergy FC (*) 7

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin fijo telemandado vertical 4P 3 Linergy FC (*) 7

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo 9

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo 9

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin fijo telemandado vertical 3P 4 directo 9

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin fijo telemandado vertical 4P 3 directo 9

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión maneta vertical 3P 4 Linergy FC (*) 8

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión maneta vertical 4P 3 Linergy FC (*) 8

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G armario mural EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G armario mural EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta vertical 3P 3 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS100...160 sin fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G armario mural EasyPact CVS100...160 sin fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS100...160 sin fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G armario mural EasyPact CVS100...160 sin fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS250 sin fijo maneta vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 11

600 mm Prisma G armario mural EasyPact CVS250 sin fijo maneta vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 11

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS250 sin fijo maneta vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 11

600 mm Prisma G armario mural EasyPact CVS250 sin fijo maneta vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 11

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS250 sin fijo mando
rotativo vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 11

600 mm Prisma G armario mural EasyPact CVS250 sin fijo mando rotativo vertical
3P 4 directo con pantalla terminal larga 11

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS250 sin fijo mando
rotativo vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 11

600 mm Prisma G armario mural EasyPact CVS250 sin fijo mando rotativo vertical
4P 3 directo con pantalla terminal larga 11

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX100...160 sin fijo maneta
vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G armario mural Compact NSX100...160 sin fijo maneta vertical 3P
4 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX100...160 sin fijo maneta
vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G armario mural Compact NSX100...160 sin fijo maneta vertical 4P
3 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX100...160 sin fijo mando
rotativo vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G armario mural Compact NSX100...160 sin fijo mando rotativo
vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX100...160 sin fijo mando
rotativo vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G armario mural Compact NSX100...160 sin fijo mando rotativo
vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX250 sin fijo maneta
vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 11

600 mm Prisma G armario mural Compact NSX250 sin fijo maneta vertical 3P 4
directo con pantalla terminal larga 11

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX250 sin fijo maneta
vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 11

600 mm Prisma G armario mural Compact NSX250 sin fijo maneta vertical 4P 3
directo con pantalla terminal larga 11

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX250 sin fijo mando
rotativo vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 11

600 mm Prisma G armario mural Compact NSX250 sin fijo mando rotativo vertical 3P
4 directo con pantalla terminal larga 11

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX250 sin fijo mando
rotativo vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 11

600 mm Prisma G armario mural Compact NSX250 sin fijo mando rotativo vertical 4P
3 directo con pantalla terminal larga 11

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.000 cm
Paquete 1 Ancho	26.000 cm
Paquete 1 Longitud	52.000 cm
Paquete 1 Peso	700.000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	16.600 cm
Paquete 2 Ancho	27.000 cm
Paquete 2 Longitud	53.000 cm
Paquete 2 Peso	8.300 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	270
Paquete 3 Altura	65.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	120.000 cm
Paquete 3 Peso	247.200 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y normas

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)