


# Ficha técnica del producto

Especificaciones

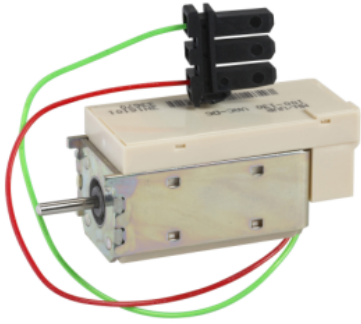

## Bobina de disparo MX or XF - 277 V CA 50/60Hz

33663

### Principal

Gama	Compacto
Gama de producto	ComPacT NS630b...1600 nueva generación ComPacT NS1600b...3200 nueva generación
Nombre corto del dispositivo	MX
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Aplicación del dispositivo	Control
Tipo de bobina de disparo	Bobina Apertura Liberación instantánea de tens
Tipo de control	Estándar
[Uc] tensión del circuito de control	277 V CA 50/60 Hz
Modo de montaje del disyuntor	Fijo
Compatibilidad de gama	Compact (Compact NS630b...1600) Compact (Compact NS1600b...3200)

### Complementario

Umbral de explotación	0,7...1,1 x Un apertura
Tiempo respuesta	50 ms +/- 10 % para Compact NS630b...1600 50 ms +/- 10 % para Compact NS1600b...3200 55 ms +/- 10 % para Masterpact NT 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW
Suministros de potencia de mantenimiento	4,5 VA
Categoría de accesorio/ componente	Spare part para Masterpact NT Spare part para Masterpact NW Spare part para ComPacT NS630b...1600 nueva generación Spare part para ComPacT NS1600b...3200 nueva generación

### Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6 cm
Package 1 Width	3.5 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	152 g

Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9 cm
Package 2 Width	13 cm
Package 2 Length	18.5 cm
Package 2 Weight	1.574 kg
Unit Type of Package 3	BB1
Number of Units in Package 3	10
Package 3 Height	9 cm
Package 3 Width	13 cm
Package 3 Length	18.5 cm
Package 3 Weight	1.574 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	<a href="#">Declaración de REACh</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

## Reemplazo(s) recomendado(s)