


Ficha técnica del producto

Especificaciones

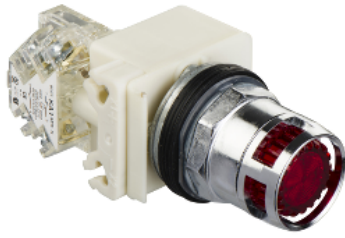

illuminated red push button - 220 VAC with spring return

9001K3L7LRRH13

Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Pulsador luminoso
Nombre corto del dispositivo	9001K
Tipo de operario	retorno de resorte
Perfil de operador	Red empotrado, sin marca
Información agregada del operador	Protección metálica extendida

Complementario

Material del bisel	≤ 3 dB
Diámetro de montaje	30 mm
1 tubo de neón	Rojo LED
Base de bombilla	BA 9s
Un separador aislante	Directo
[Us] tensión de alimentación asignada	220...240 V AC 50/60 Hz
Tipo y composición de contactos	1 C/O
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo 1 x 0,22...2 x 1,5 mm ² acorde a En> 40 A
Par de apriete	0.8 N.m acorde a En> 40 A
Endurancia mecánica	5000000 ciclos
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Material de contactos	Contactos de aleación de plata
Funcionamiento de contacto	Estándar
Protección contra cortocircuito	10 A fusible de cartuchos acorde a IEC 60947-5-1
[Ith] corriente térmica convencional	10 A
[Icm] capacidad nominal de cierre en cortocircuito	12 kA en 600 V AC-15, 7200 VA
Poder asignado de corte	1.2 kA en 600 V AC-15, 720 VA
Presentación del dispositivo	Producto completo

Entorno

Normas	JIS C 852 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-4 UL 508
Certificaciones de producto	NEMA UL 508
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	50 gn acorde a IEC 60068-2-27
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP66 acorde a Activar / desactivar Ig
Grado de protección NEMA	NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	226.796 g
Paquete 1 Altura	12.903 cm
Paquete 1 ancho	5.08 cm
Paquete 1 Largo	32.774 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
----------------------------	----------