


Ficha técnica del producto

Especificaciones

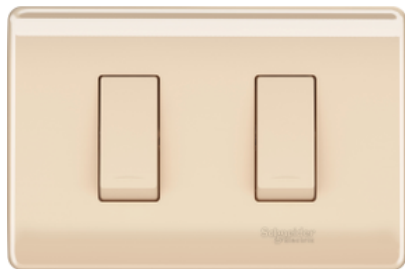

Genesis - Doble switch - 1 Módulo - 2-way - 16A 250VAC - Café

MWD62131

Principal

Gama	Génesis
Tipo de producto o componente	Conmutador
Presentación del dispositivo	Producto completo
Tipo de paquete	Flow-pack

Complementario

Montaje de dispositivo	Empotrado Superficie
Número de módulos	1 módulo
Función interruptor	1 polo 2 vías
Número de elementos basculantes	1
Accionador	Basculante
Corriente nominal	16 A en 250 V CA 50/60 Hz 10 A en 127 V CA 50/60 Hz
Modo de fijación	Tornillo
Material	PC (policarbonato)
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo
Calibre AWG	AWG 12
Fondo empotrado	20 mm
Profundidad saliente	20 mm
Anchura	113 mm
Altura	75 mm
Profundidad	40 mm

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	65.0 g
Paquete 1 Altura	7.6 cm

Paquete 1 ancho	4.2 cm
Paquete 1 Largo	11.9 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	20
Paquete 2 Peso	1430.0 g
Paquete 2 Altura	18.5 cm
Paquete 2 Ancho	14 cm
Paquete 2 Largo	28 cm

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Bajo investigación
-------------------	--------------------

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------