

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor Enchufable QO 80A 3P 120/240 VAC 10 kA

QO380

Principal

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Product | Interruptor automático en miniatura |
| Range | QOD |
| Current Rating | 80 A |
| Voltage Rating | 120 V CA 240 V CA 120 V CA |
| Mounting Type | Conexión |
| Number of Poles | 3P |
| Circuit Breaker Type | Standard (**) |
| Ratings | HACR rated (**) |
| Electrical Connection | Box lugs (**) |

Complementario

| | |
|------------------------|--|
| Interrupt Rating | 10 kA en 120 V CA 50/60 Hz 10 kA en 240 V CA 50/60 Hz 10 kA en 120 V CA 50/60 Hz |
| Number of Panel Spaces | 3 |
| Wire Size | AWG 4...AWG 2/0 cobre o aluminio |
| Tightening Torque | 5 N.m para 10...25 mm ² - tipo de cable: AWG 8...AWG 2) |
| Height | 89 mm |
| Width | 57 mm |
| Depth | 74 mm |
| Peso del producto | 0.485 kg |

Entorno

| | |
|----------------|--------------------------|
| Certifications | Registrado por UL CSA |
| Ambient Rating | 40 °C |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|-----|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| Paquete 1 Peso | 485.0 g |
| Paquete 1 Altura | 5.588 cm |
| Paquete 1 ancho | 8.636 cm |
| Paquete 1 Largo | 9.398 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | CAR |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 50 |
| Paquete 2 Peso | 17.803 kg |
| Paquete 2 Altura | 9.652 cm |
| Paquete 2 Ancho | 35.306 cm |
| Paquete 2 Largo | 53.34 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 3 | PAL |
| Número de Unidades en el Paquete 3 | 1728 |
| Paquete 3 Peso | 838.673 kg |
| Paquete 3 Altura | 101.6 cm |
| Paquete 3 Ancho | 91.44 cm |
| Paquete 3 Largo | 121.92 cm |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|--|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACH | Declaración de REACH |
| Conforme con REACH sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Presencia de halógenos | Producto libre de halógenos |

Garantía contractual


| | |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Ficha técnica del producto

QO380

Ilustración técnica

Dimensiones

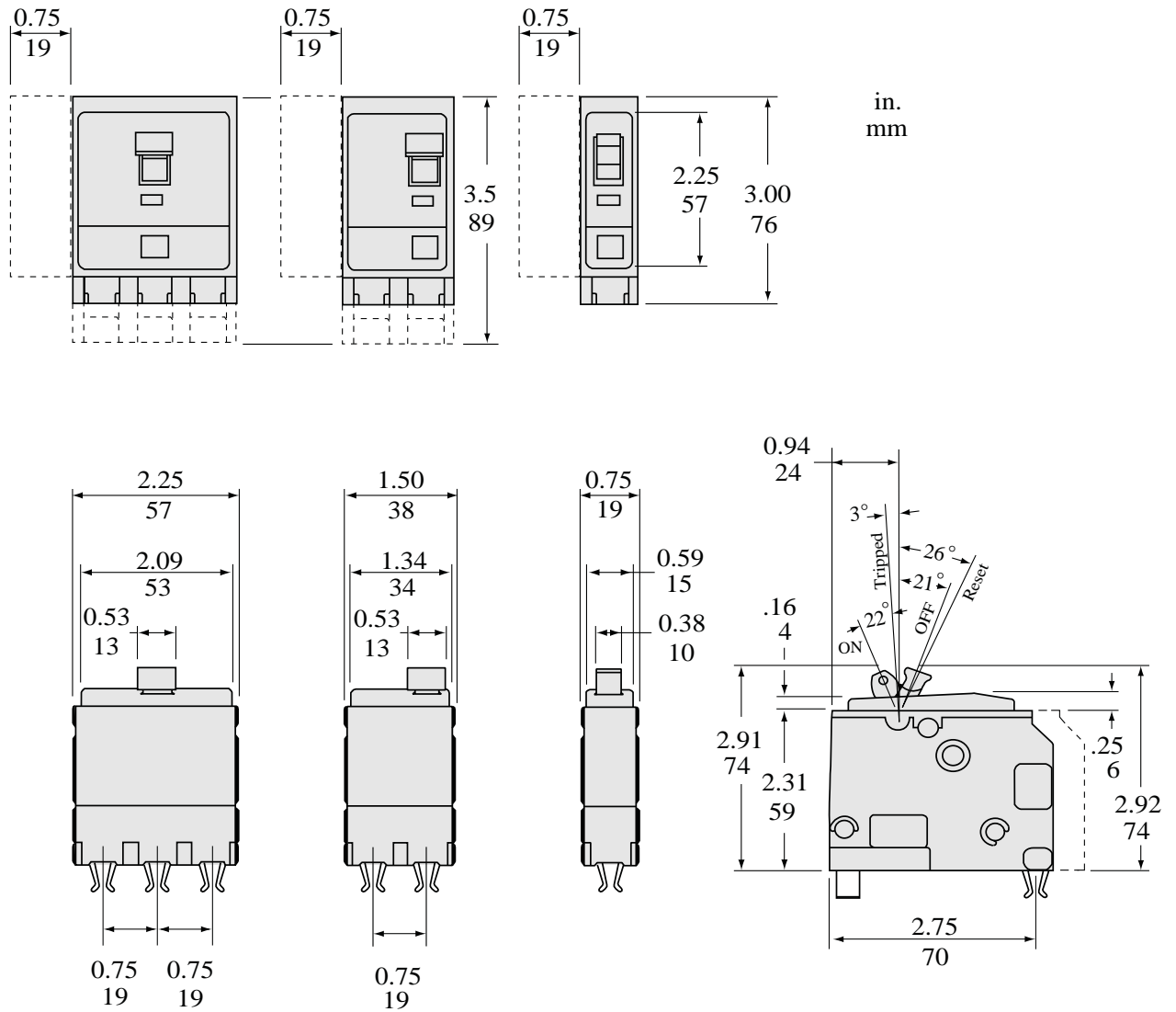

Dimensions are approximate. Refer to technical documentation, dimension drawings, and/or CAD for additional detail.