


# Folha de dados do produto 03487

## Características

mounting plate for NS fixed -3P/4P 1600A vertical  
in width 400

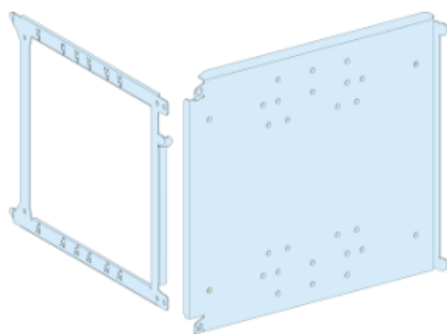

### Principal

Gama	Prisma
Compatibilidade gama	Prisma P
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Dispositivo instalado	Compact : fixo NSX400 sem earth leakage protection - control: alavanca - Vertical instalação Compact : fixo NSX630 sem earth leakage protection - control: alavanca - Vertical instalação Compact : ligação NSX400 sem earth leakage protection - control: alavanca - Vertical instalação Compact : ligação NSX630 sem earth leakage protection - control: alavanca - Vertical instalação Compact : fixo NSX400 sem earth leakage protection - control: manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação Compact : fixo NSX630 sem earth leakage protection - control: manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação Compact : ligação NSX400 sem earth leakage protection - control: manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação Compact : ligação NSX630 sem earth leakage protection - control: manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação Compact : fixo NSX400 sem earth leakage protection - control: mecanismo de motor - Vertical instalação Compact : fixo NSX630 sem earth leakage protection - control: mecanismo de motor - Vertical instalação Compact : ligação NSX400 sem earth leakage protection - control: mecanismo de motor - Vertical instalação Compact : ligação NSX630 sem earth leakage protection - control: mecanismo de motor - Vertical instalação Compact : fixo NSX400 com earth leakage protection - control: alavanca - Vertical instalação Compact : fixo NSX630 com earth leakage protection - control: alavanca - Vertical instalação Compact : ligação NSX400 com earth leakage protection - control: alavanca - Vertical instalação Compact : ligação NSX630 com earth leakage protection - control: alavanca - Vertical instalação Compact : fixo NS630b...1000 - control: alavanca - Vertical instalação Compact : fixo NS1250 - control: alavanca - Vertical instalação Compact : fixo NS1600 - control: alavanca - Vertical instalação Compact : fixo NS630b...1000 - control: manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação Compact : fixo NS1250 - control: manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação Compact : fixo NS1600 - control: manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação Compact : fixo NS630b...1000 - control: mecanismo de motor - Vertical instalação Compact : fixo NS1250 - control: mecanismo de motor - Vertical instalação Compact : fixo NS1600 - control: mecanismo de motor - Vertical instalação

Descrição de pólos	1 x 3P : fixo : NSX400 Vertical instalação 1 x 3P : fixo : NSX630 Vertical instalação 1 x 4P : fixo : NSX400 Vertical instalação 1 x 4P : fixo : NSX630 Vertical instalação 1 x 3P : ligação : NSX400 Vertical instalação 1 x 3P : ligação : NSX630 Vertical instalação 1 x 4P : ligação : NSX400 Vertical instalação 1 x 4P : ligação : NSX630 Vertical instalação 1 x 3P : fixo : NS630b...1000 Vertical instalação 1 x 3P : fixo : NS1250 Vertical instalação 1 x 3P : fixo : NS1600 Vertical instalação 1 x 4P : fixo : NS630b...1000 Vertical instalação 1 x 4P : fixo : NS1250 Vertical instalação 1 x 4P : fixo : NS1600 Vertical instalação
--------------------	--

## Complementar

Cerco / cubículo descrição	Quadro - largura 400 mm, profundidade 400 mm
Número de módulos verticais (50 mm)	36 module(s) : NS1250, direct in 400 mm Wide cubicle 36 module(s) : NS1600, direct in 400 mm Wide cubicle 36 module(s) : NS630b...1000, direct in 400 mm Wide cubicle 12 module(s) : NSX400 without earth leakage protection , front connection in 400 mm Wide cubicle 12 module(s) : NSX630 without earth leakage protection , front connection in 400 mm Wide cubicle 14 module(s) : NSX400 with earth leakage protection , front connection in 400 mm Wide cubicle 14 module(s) : NSX630 with earth leakage protection , front connection in 400 mm Wide cubicle
Altura	300 mm
Peso do produto	2.7 kg
Acabamento de superfície	Companheiro Smooth
Tratamento de Prroteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	Branco RAL 9001

## Ambiente

Normas	IEC 61439-2
Certificações do produto	ASEFA

## Sustentabilidade da oferta

Estado da Oferta Sustentável	Produto Green Premium
RoHS (código de data: YYWW)	Conforme - desde 0807 - Disponível <a href="#">Disponível</a>
REACH	Referência não contem SVHC acima do limite <a href="#">Referência não contem SVHC acima do limite</a>
Perfil ambiental do produto	Disponível <a href="#">Perfil ambiental do produto</a>
Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto	Disponível

## Garantia contratual

Periodo	24 meses
---------	----------