


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije

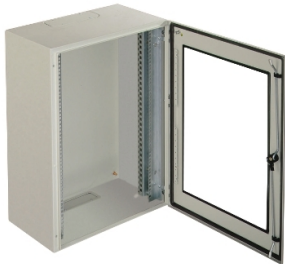

zidni rek VDM 14U fiksna šasija D400

NSYVDM14U4F

⚠ Obustavljeno: 9. 10. 2023.

Cena* bez PDV-a: 100.666,00 RSD

⚠ Nije u prodaji

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Spacial
Ime Proizvoda	Spacial VDM
Application	Elektronska aplikacija
Tip Proizvoda Ili Komponente	Kompaktni orman
Tip Kućišta	1-kućište
Tip Reka	Fiksni
Nazivna Visina Ormana	700 mm
Nazivna Širina Ormana	600 mm
Nazivna Dubina Ormana	400 mm
Tip Dodatnog Instalacionog Pribora	Montaža na zid
Namena Proizvoda	Elektronske komponente i mreže
Sastav Uređaja	1 ploča za kablovske uvodnice: dno 1 telo 1 vrata sa bravom 1 19" fiksni rek

Dopunske informacije

Tip Vrata	Providna
Broj Vrata	Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje Vrata	Reverzibilno (120 °)
Tip Zaključavanja	Zaključavanje u 3 tačke, 3 mm dvostruki prorez
Tip Uvodne Ploče	Standardna
Broj 19" Jedinica	14
Dostupnost Za Operacije	Prednji deo
Odvojivi Delovi	Vrata sa šarkama Rek sa elementom za fiksiranje
Materijal	Orman: čelik 19" fiksni rek: galvanizovani čelik
Obrada Površine	Orman: epoksi poliester prah
Boja	Orman: siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208
Masa Proizvoda	29,5 kg

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Širina	600 mm
Visina	700 mm
Dubina	400 mm

Okruženje

Ip Stepen Zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik Stepen Zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	43,0 cm
Package 1 Width	62,0 cm
Package 1 Length	73,0 cm
Package 1 Weight	29,5 kg
Unit Type Of Package 2	PAM
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	161,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	191,0 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda