

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



podnožje releja sa LED-om i
zaštitnim kolom - vijčani priključci,
110 V

RSLZVA3

Cena* bez PDV-a: 1.237,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Harmony Electromechanical Relays
Kratko Ime Uređaja	RSLZ
Tip Proizvoda Ili Komponente	Utičnica
Prezentacija Uređaja	Osnovni element
Kompatibilnost Proizvoda	Utični relej RSL sa 1 C/O kontakt pri 60 V DC Utični relej RSL
Tip Kontakata I Sastav	1 C/O
[Ith] Dozvoljena Termička Struja U Vazduhu	6 A
Napon Preklapanja	110 V AC/DC
Nazivno Ograničenje Napona	88...126.5 V
[Ue] Nazivni Radni Napon	< 300 V AC

Dopunske informacije

Grupa Proizvoda	RSL_CON_110
Oblik Pina	Ravni
Raspored Klema	Odvojeni
Povezivanje - Priključci	Priključak, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom Priključak, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
Kompatibilnost	RSLZ
Moment Pritezanja	< 0.4 N.m za M2.5
Način Fiksiranja	Plastičnom oprugom za sabijanje (35 mm simetrična DIN šina)
[Uimp] Nazivni Napon Impulsa	3,6 kV
Kategorija Prenapona	III
Stepen Zaprljanosti	3
Prodaja Po Nedeljivim Količinama	10
Cad Ukupna Širina	6,2 mm
Cad Ukupna Visina	78,6 mm
Cad Ukupna Dubina	95 mm
Masa Proizvoda	0,023 kg

Okruženje

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Ip Stepen Zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Standardi	IEC 61984 UL 508
Sertifikacija Proizvoda	GOST CSA
Označavanje	CE
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...85 °C
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-40...55 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0,7 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	10,2 cm
Package 1 Weight	29 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	7 cm
Package 2 Width	9 cm
Package 2 Length	10,8 cm
Package 2 Weight	294 g
Unit Type Of Package 3	S01
Number Of Units In Package 3	50
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	1,695 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH


Performanse dobrobiti

 Reach Bez Svhc	
 Informacije O Rohs Izuzecima	Da

Sertifikacija i standardi


Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka

Dimensions

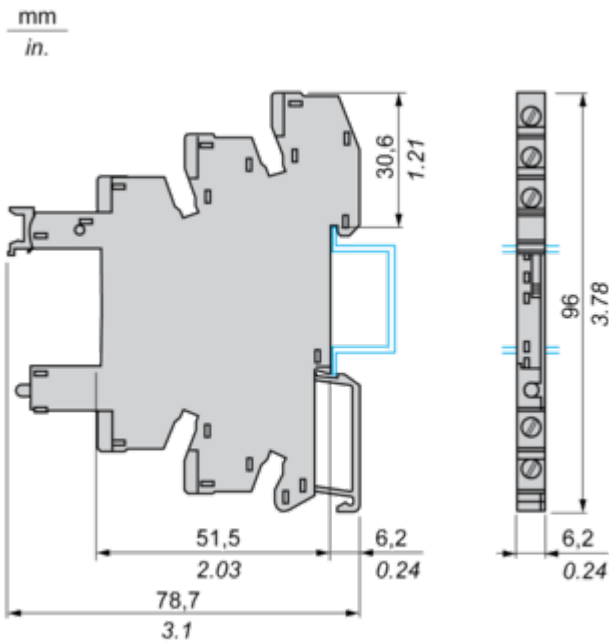

Connections and Schema


Wiring Diagram

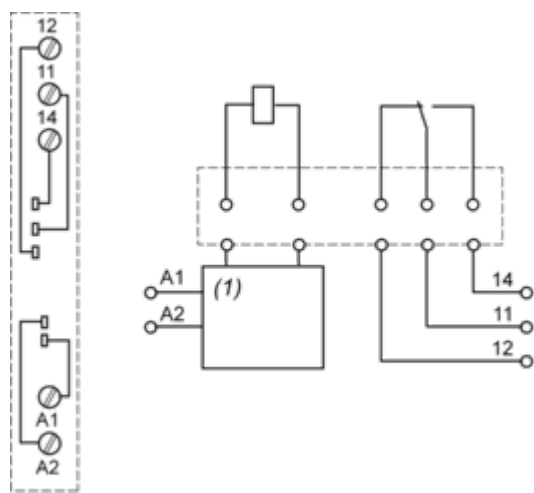

(1) Protection circuit

Example of RSLZ2 Bus Jumper Mounting on Sockets

Side View

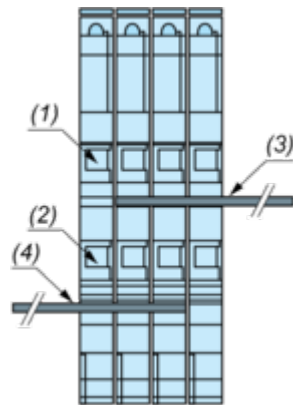

- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus jumper polarity A1
- (4) Bus jumper polarity A2