


Технические характеристики продукта

Характеристики

ETK10140E

Угол плоский для кабель-канала 101X50

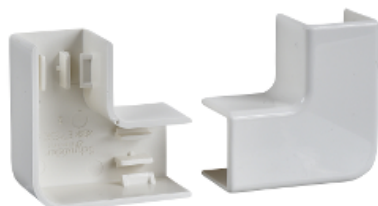

Основные характеристики

Серия продукта	Ultra
Тип устройства или его аксессуаров	90 ° поворот
Оттенок цвета	Белый RAL 9010
Количество в одном комплекте	Комплект из 5 шт.

Дополнительные характеристики


Размер шинпровода	101 x 34 мм 101 x 50 мм
Материал шинпровода	Пластиковый
Монтаж	Устанавливается защелкиванием
Материал	PC/ABS
Высота	140 мм
Ширина	140 мм
Глубина	52 мм

Условия эксплуатации

Характеристики окружающей среды	Не содержащий галогенов
Стандарты	EN 50085-1 : 2005 EN 50085-2-1 : 2006
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK07

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1826 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
--------	--