


Технические характеристики продукта

Характеристики

KBB40ABG4T

Canalis - feed unit for KBB - 40A - left mounting - DALI compatible

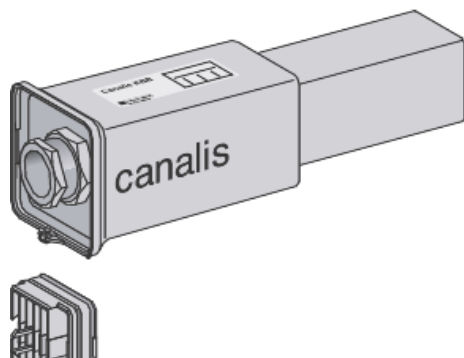

KBB40ABG4T. ## #####
#####.

! ##### # #####

Основные характеристики

| | |
|--|--------------|
| Серия продукта | Canalis |
| Тип устройства или его аксессуаров | Вводной блок |
| МАТЕРИАЛ ШИНЫ | Алюминий |
| Совместимость продукта | KBB |
| [I _{sw}] номинальный кратковременно допустимый ток | 40 A 25 A |
| Место монтажа | Слева |

Дополнительные характеристики

| | |
|--|--|
| Типы реализуемых защит | Без защиты |
| [U _e] номинальное рабочее напряжение | 230...400 V |
| Присоединения | Клеммный блок - Pg 21 для 10 мм ² |
| Способ управления | По сети связи |
| Количество цепей | 1 |
| Поставляемое оборудование | Концевая заглушка |
| Исполнение выключателя | Защелками |
| Монтажная опора | Шинопровод |
| Стандарты | IEC 60439-2 МЭК 61439-6 |
| Ширина | 244 мм |
| Глубина | 75,5 мм |
| Высота | 75,5 мм |

Условия эксплуатации

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Степень защиты IP | IP55 в соответствии с IEC 60529 |
|-------------------|---------------------------------|

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1022 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно Экологический профиль продукта |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|----------------------|
| Период | 18 месяцев 18 months |
|--------|----------------------|