


Produktdatablad

Specifikationer

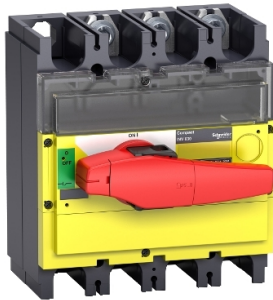

Lastfrånskiljare, ComPact, med synligt brytställe, INV400, 3 pol, 400 A, rött-gult vridhandtag

31190

⚠ Utgått den: 31 juli 2023

⚠ Kommer att utgå

EAN-kod: 3303430311904

Produktdata

Produktfamilj	Compact
Produktnamn	Compact INV
Typ Av Produkt Eller Komponent	Lastfrånskiljare
Antal Poler	3P
Typ Av Nät	AC DC
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Färg På Handtag	Röd
[Ie] Märkdirftström	400 A AC-21A: AC 50/60 Hz 220/240 V 400 A AC-21A: AC 50/60 Hz 380/415 V 400 A AC-21A: AC 50/60 Hz 440/480 V 400 A AC-21A: AC 50/60 Hz 480 V Nema 400 A AC-21A: AC 50/60 Hz 500/525 V 400 A AC-21A: AC 50/60 Hz 660/690 V 400 A AC-22A: AC 50/60 Hz 220/240 V 400 A AC-22A: AC 50/60 Hz 380/415 V 400 A AC-22A: AC 50/60 Hz 440/480 V 400 A AC-22A: AC 50/60 Hz 480 V Nema 400 A AC-22A: AC 50/60 Hz 500/525 V 400 A AC-22A: AC 50/60 Hz 660/690 V 400 A AC-23A: AC 50/60 Hz 220/240 V 400 A AC-23A: AC 50/60 Hz 380/415 V 400 A AC-23A: AC 50/60 Hz 440/480 V 400 A AC-23A: AC 50/60 Hz 480 V Nema 400 A AC-23A: AC 50/60 Hz 500/525 V 400 A AC-23A: AC 50/60 Hz 660/690 V 400 A DC-21A: DC 125 V 2 poler i serie 400 A DC-22A: DC 125 V 2 poler i serie 400 A DC-23A: DC 125 V 2 poler i serie 400 A DC-21A: DC 250 V 4 poler i serie 400 A DC-22A: DC 250 V 4 poler i serie 400 A DC-23A: DC 250 V 4 poler i serie
[UI] Isolationsspänning	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	8 kV
[Ith] Termisk Ström Fritt I Luft	400 A vid 60 °C
[Icm] Märkslutförmåga	330 kA med effektbrytare som uppströms skydd 690 V AC vid 50/60 Hz 50 kA lastfrånskiljare ensam 690 V AC vid 50/60 Hz
Ue Märkspänning	250 V DC 690 V AC 50/60 Hz
Lämplighet För Isolation	Ja
Positionsindikering	Ja
Synligt Brytställe	Ja

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Föreoreningsgrad	3
------------------	---

Teknisk data

Manövertyp	Vridhandtag
Montagesätt	Fast
Montagefästen	Skena Plåt
Uppströms Anslutning	Front
Nedströms Anslutning	Front
Maxeffekt	110 kW AC-23: vid 220/240 VAC 50/60 Hz 110 kW AC-23: vid 230 V (Nema)AC 50/60 Hz 200 kW AC-23: vid 380/415 VAC 50/60 Hz 220 kW AC-23: vid 440 VAC 50/60 Hz 220 kW AC-23: vid 480 V (Nema)AC 50/60 Hz 250 kW AC-23: vid 500/525 VAC 50/60 Hz 400 kW AC-23: vid 660/690 VAC 50/60 Hz
Dimensionerad Funktion	Oavbruten
[Icw] Märkkorttidsström	11,5 kA under 3 s överensstämmer med IEC 60947-3 20 kA under 1 s överensstämmer med IEC 60947-3 4 kA under 30 s överensstämmer med IEC 60947-3 4,9 kA under 20 s överensstämmer med IEC 60947-3
Mekanisk Livslängd	10000 cycles
Elektrisk Livslängd	1000 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-21A: 1000 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-21A: 1000 cycles 690 V AC 50/60 Hz AC-21A: 1000 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1000 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1000 cycles 690 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1000 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1000 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1000 cycles 690 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1000 cycles 125 V DC DC-21A: 1000 cycles 125 V DC DC-22A: 1000 cycles 125 V DC DC-23A:
Anslutningsavstånd	45 mm
Höjd	205 mm
Bredd	185 mm
Djup	130 mm
Produktens Vikt	4,6 kg

Miljö

Standarder	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Produktcertifieringar	KEMA-KEUR CCC
Ip-Kapslingsklass	IP40 överensstämmer med IEC 60529
Ik-Skyddsgrad	IK07 conforming to EN 50102
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...70 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-50...85 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1

Förpackning 1 Höjd	18,500 cm
Förpackning 1 Bredd	19,500 cm
Förpackning 1 Djup	22,500 cm
Förpackning 1 Vikt	4,991 kg
Förpackningstyp 2	S04
Antal I Förpackning 2	3
Förpackning 2 Höjd	30 cm
Förpackning 2 Bredd	40 cm
Förpackning 2 Djup	60 cm
Förpackning 2 Vikt	15,623 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	12
Förpackning 3 Höjd	45,000 cm
Förpackning 3 Bredd	80,000 cm
Förpackning 3 Djup	120,000 cm
Förpackning 3 Vikt	74,492 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Överensstämmer med undantag
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut