

Produktdatablad

Specifikationer



Apparatdosa, Multifix, 13 mm, 4 stutsar, kombi Ø16-20, flexibel, dubbeldosa, inkl. putslock, mörkgrå

E-nummer: 1420197 IMT80265

EAN-kod : 3606481455697

Produktdata

Produktområde	Multifix
Typ av produkt eller komponent	Apparatdosa
Kvantitet per set	Sats med 30

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Montagefästen	Skiva - tjocklek: 12 mm
Antal combistudsar	4 flexibel diameter: 16 mm / 20 mm kombistuds(ar)
Antal fack	2 fack
Form	Oval
Färg	Grå (RAL 7016) Grå
Material	PP (polypropylen)
Diameter	73 mm
Längd	242 mm
Bredd	71 mm
Djup	57 mm
Produktens vikt	0,10827 kg

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
IP-kapslingsklass	IP30

Förpackningsinformation


Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	6,0 cm
Förpackning 1 bredd	7,5 cm
Förpackning 1 djup	24,5 cm
Förpackning 1 vikt	108,27 g

Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	30
Förpackning 2 höjd	31,1 cm
Förpackning 2 bredd	36,3 cm
Förpackning 2 djup	41,0 cm
Förpackning 2 vikt	3,778 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Mått

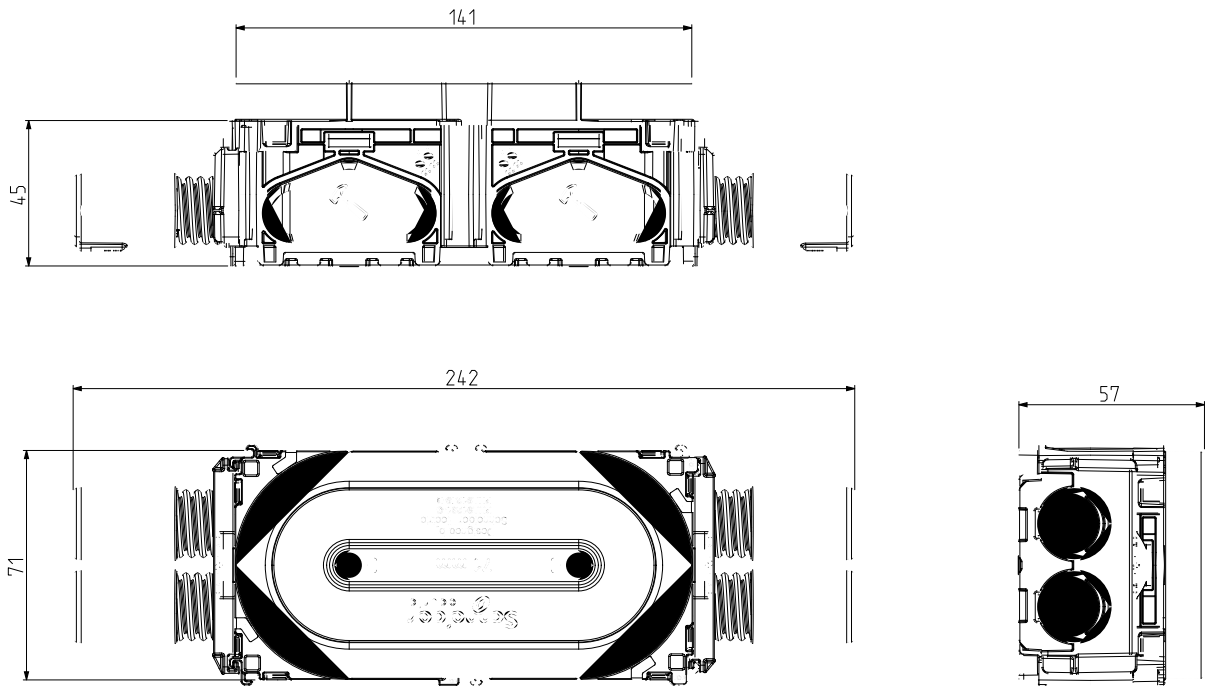

Rekommenderade ersättningsprodukter