


Produktdatablad

Specifikationer

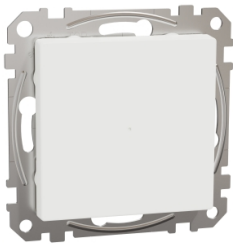

Dimmer, Exxact, tryck, universal, LED, RC 4-200 VA RL 4-40 VA, kan styras via Wisery by SE-appen, Zigbee 3.0, vit

E-nummer:

1360738

WDE002386

! Utgången

! Utgått den: 31 juli 2023

EAN-kod: 3606481040442

Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ Av Produkt Eller Komponent	Connected dimmer
Färg	Vit (RAL 9003)

Teknisk data

Produktkompatibilitet	Wiser hub generation 1
Mobile App Name	Wiser by SE
Produktbeskrivning	Med fästarm
Apparatmontering	Infälld
Enhetsapplikation	Dimmer
Antal Vippor	1
Typ Av Dimmer	Universal
Dimmerkontroll	Tryck
Montering	Med skruvar
Märkström	10 A
Ue Märkspänning	230 V
Typ Av Nät	AC
Nätverksfrekvens	50 Hz
Standby Konsumtion	Max. 0.4 W
Ytbehandling	Blank
Typ Av Last	Glödlampa: 3...370 W vid 230 V AC Lågspänningshalogenlampor med elektronisk transformator: 3...370 W vid 230 V AC Halogenlampa: 3...370 W vid 230 V AC LED-lampa: 0...130 W vid 230 V AC
Skyddstyp	Automatiskt överlastskydd Överhettningsskydd Kortslutningsskydd
Lokal Indikering	LED 1 (amber/green/red)
Typ Av Kommunikationsnätverk	Trådlös Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) vid < 50 m
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	5...40 °C
Omgivningstemperatur Vid Drift	5...40 °C

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Anslutningar - Plintar	Skruvanslutningar
Typ Av Skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Åtdragningsmoment	0,5 N.m
Anslutningskapacitet	2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar) 2 x 2.5 mm² för fåtrådig eller flertrådig kabel (kablar)
Kabelns Skalllängd	6 mm
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	41 mm
Inbyggnadsdjup	27 mm
Produktens Vikt	0,082 kg
Produktcertifieringar	EAC VDE SEMKO FIMKO NEMKO NF CE Zigbee 3.0

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP20 IP21 wmed märkning på visuella delar
Ik-Skyddsgrad	IK02
Standarder	EN 60 669-2-1 EN 301-489-17 EN 60730-2-7 EN 300-328

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	7,7 cm
Förpackning 1 Bredd	9,5 cm
Förpackning 1 Djup	9,5 cm
Förpackning 1 Vikt	123 g

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu RoHS-Direktiv Överensstämmer med undantag

RoHS-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)