


# Produktdatablad

Specifikationer

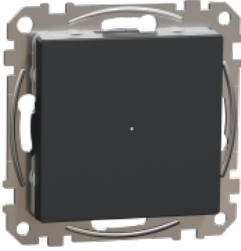

Dimmer, Exxact, tryck, universal, LED, RC 4-200 VA RL 4-40 VA, kan styras via Wiser by SE-appen, Zigbee 3.0, antracit

E-nummer: 1360739 WDE003386

! Utgått den: 01 september 2022

! Utgången

EAN-kod : 3606481040473

## Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Connected dimmer
Färg	Antracit (RAL 7021)
Kvantitet per set	1 st

## Teknisk data

Produktbeskrivning	Med fästram
Apparatmontering	Infälld
Enhetsapplikation	Dimmer
Kompatibilitetsintervall	Wiser
Antal vippor	1
Typ av dimmer	Universal
Dimmerkontroll	Tryck
Montering	Med skruvar
Märkström	10 A
Ue märkspänning	230 V
Typ av nät	AC
Nätverksfrekvens	50 Hz
Standby konsumtion	Max. 0.4 W
Ytbehandling	Matt
Typ av last	Glödlampa: 3...370 W vid 230 V AC Lågspänningshalogenlampor med elektronisk transformator: 3...370 W vid 230 V AC Halogenlampa: 3...370 W vid 230 V AC LED-lampa: 0...130 W vid 230 V AC
Skyddstyp	Automatiskt överlastskydd Överhettningsskydd Kortslutningsskydd
Lokal indikering	LED 1 (amber/green/red)
Omgivande lufttemperatur för lagring	5...40 °C

Omgivningstemperatur vid drift	5...40 °C
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Åtdragningsmoment	0,5 N.m
Anslutningskapacitet	2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig eller flertrådig kabel (kablar)
Kabelns skallängd	6 mm
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	41 mm
Inbyggnadsdjup	27 mm
Produktens vikt	0,082 kg
Produktcertifieringar	EAC VDE SEMKO FIMKO NEMKO NF CE Zigbee 3.0

## Miljö

IP-kapslingsklass	IP20 IP21 wmed märkning på visuella delar
IK-skyddsgrad	IK02
Standarder	EN 60 669-2-1 EN 301-489-17 EN 60730-2-7 EN 300-328

## Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	7,7 cm
Förpackning 1 bredd	9,5 cm
Förpackning 1 djup	9,5 cm
Förpackning 1 vikt	123 g

## Hållbarhetsinformation


Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a> Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information om livslängdsslut</a>

## Rekommenderade ersättningsprodukter

WDE003386 ersätts med:

---

1x

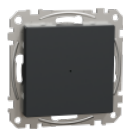

Tryckdim m möjlighet att ansluta neutralledare, Exxact, styrs via Wiser by SE. Zigbee 3.0. RC 0-130W RL 0-80W. Antracit

WDE003960

---