


Produktdatablad

Specifikationer

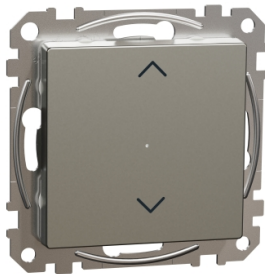

Exxact jalusibrytare för solskydd/
mörkläggning. Kan styras med
Wiser by SE-appen via Zigbee 3.0.
Metallic.

E-nummer:
1820431 WDE004385

EAN-kod: 3606481040497

Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ Av Produkt Eller Komponent	Connected shutter control
Produktkompatibilitet	Wiser hub generation 1
Mobile App Name	Wiser by SE
Färg	Metallic

Teknisk data

Enhetsapplikation	Jalusi
Produktbeskrivning	Med fästram
Kompatibilitetsintervall	Wiser
Teknologityp	Elektronisk
Apparatmontering	Infälld
Antal Vippor	1
Manövertyp	Fjärrstyrning Med mobil applikation Tryck
Lokal Indikering	LED
Angiven Färg	Amber/green/red
Ue Märkspänning	230 V
Typ Av Nät	AC
Nätverksfrekvens	50 Hz
Märkström	4 A
Standby Konsumtion	Max. 0.4 W
Tillhörande Säkring	10 A
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Ytbehandling	Målad
Anslutningar - Plintar	2,5 mm² skruvanslutning för 2 fast kabel (kablar) 2,5 mm² skruvanslutning för 2 fäträdig (FK) kabel (kablar)
Antalet Överkopplingsklämmor	2
Montering	Med skruvar
Märkning	Pil
Typ Av Kommunikationsnätverk	Trådlös Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) vid < 50 m

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Omgivningstemperatur Vid Drift	5...40 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	5...40 °C
Bredd	73 mm
Höjd	73 mm
Djup	45 mm
Kvantitet Per Set	1 st
Produktens Vikt	0,9 kg
Standarder	EN 60 669-2-1 EN 301-489-17 EN 60730-2-7 EN 300-328
Direktiv	2014/53 / EU - radioutrustning direktiv 2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2014/35/EU - lågvoltsdirektivet
Produktcertifieringar	SEMKO EAC FIMKO NEMKO NF VDE CE Zigbee 3.0

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP20 IP21 wmed märkning på visuella delar
Ik-Skyddsgrad	IK02

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	7,7 cm
Förpackning 1 Bredd	9,5 cm
Förpackning 1 Djup	9,5 cm
Förpackning 1 Vikt	122,0 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal I Förpackning 2	36
Förpackning 2 Höjd	30,0 cm
Förpackning 2 Bredd	30,0 cm
Förpackning 2 Djup	40,0 cm
Förpackning 2 Vikt	4,833 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	576
Förpackning 3 Höjd	75,0 cm
Förpackning 3 Bredd	80,0 cm
Förpackning 3 Djup	120,0 cm
Förpackning 3 Vikt	89,328 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu RoHS-Direktiv [Överensstämmer med undantag](#)

RoHS-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)