


Produktdatablad

Specifikationer

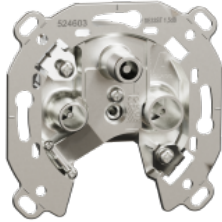

Antennnuttag, Exxact, Antennnuttagsinsats, R/TV/SAT, 1 dB, metall

E-nummer: 6001358 WDE004973

EAN-kod : 3606481062949

Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	TV/SAT/R uttag
Kvantitet per set	1 st

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Produktbeskrivning	Med fästarm
Typ av TV-uttag	Slutmotstånd
TV-anslutning	Hane IEC
Radioanslutning	Hona IEC
SAT anslutning	Female F type
Maximum insertion loss	4 dB vid 5...862 MHz för IN-FM 4 dB vid 5...862 MHz för IN-TV 20 dB vid 5...862 MHz för IN-SAT 35 dB vid 950...2400 MHz för IN-FM 35 dB vid 950...2400 MHz för IN-TV 1,5 dB vid 950...2400 MHz för IN-SAT
Dämpning förgrening	10 dB TV-FM 5...862 MHz 10 dB TV-SAT 5...862 MHz 10 dB TV-FM 950...2400 MHz 10 dB TV-SAT 950...2400 MHz
Montering	Med skruvar
Höjd	70 mm
Bredd	68 mm
Djup	36 mm

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,2 cm
Förpackning 1 bredd	7,3 cm
Förpackning 1 djup	7,3 cm
Förpackning 1 vikt	105,0 g
Förpackningstyp 2	CAR

Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	24,5 cm
Förpackning 2 bredd	11,5 cm
Förpackning 2 djup	16,5 cm
Förpackning 2 vikt	985,0 g

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Rekommenderade ersättningsprodukter