


Podatkovni list izdelkov

Specifikacije

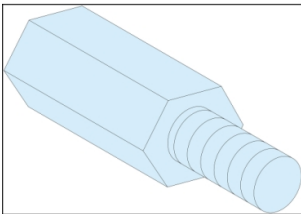

Šestkotni distančniki M5, V = 55 mm - Prisma



03187

⚠ Opustitev izdelka: 18. jan. 2022

⚠ Opustitev izdelka

Glavno

Skupina Izdelkov	Prisma
Serijska Izdelka	Prisma G Prisma P
Izdelek Ali Sestavni Del	Heksagonalni distančniki
Kategorija Dodatkov/Ločenih Delov	Inštalacijski dodatek
Združljivost Serije/Obsega	Prisma Prisma P cubicle Prisma Prisma G Prednji pokrov nosilca
Povezava Omara-Naprava	Ozemljitvena palica Vertikalno Z vijaki

Komplementarno

Montažni Način	Z vijaki
Montažna Podpora	Funkcionalni nosilci
Installation Description	Talna omara 600 mm Stenska-montirana omara 600 mm Talni kanal 300 mm Stensk-montirani kanal 300 mm Kabina Kabinski kanal
Iso	M5
Količina Na Set/Komplet	Komplet 4
Višina	55 mm
Teža Izdelka	0,1 kg

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	0,9 cm
Paket 1 Širina	3 cm
Paket 1 Dolžina	10,4 cm
Paket 1 Teža	92 g

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

- ✓

Reach, Brez Snovi Svhc
- ✓

Brez Strupenih Težkih Kovin
- ✓

Brez Živega Srebra
- ✓

Informacije O Izvzetju Iz Rohs

Da
- ✓

Izdelek S Plastičnimi Sestavnimi Deli
Brez Halogena

Certifikati in standardi

Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka