


Podatkovni list izdelkov

Specifikacije

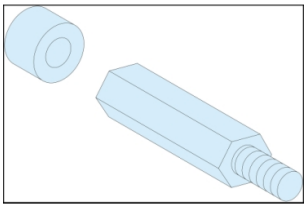

Šestkotni distančniki M8, V = 40 + 10 mm - Prisma



03199

⚠️ **Opustitev izdelka:** 21. jan. 2022

⚠️ **Opustitev izdelka**

Glavno

Skupina Izdelkov	Prisma
Serijska Izdelka	Prisma G Prisma P
Izdelek Ali Sestavni Del	Heksagonalni distančniki
Kategorija Dodatkov/Ločenih Delov	Inštalacijski dodatek
Združljivost Serije/Obsega	Prisma Prisma P cubicle Prisma Prisma G Prednji pokrov nosilca
Povezava Omara-Naprava	Ozemljitvena palica Vertikalno Z vijaki
Dobavljena Oprema	1 distančnik

Komplementarno

Montažni Način	Z vijaki
Montažna Podpora	Funkcionalni nosilci
Installation Description	Talna omara 600 mm Stenska-montirana omara 600 mm Talni kanal 300 mm Stensk-montirani kanal 300 mm Kabina Kabinski kanal
Iso	M8
Količina Na Set/Komplet	Komplet 4
Višina	50 mm
Teža Izdelka	0,165 kg

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	2,5 cm
Paket 1 Širina	10,5 cm
Paket 1 Dolžina	15 cm
Paket 1 Teža	165 g

Pogodbena garancija

Garancija 18 months

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

✓	Reach, Brez Snovi Svhc	
✓	Brez Strupenih Težkih Kovin	
✓	Brez Živega Srebra	
✓	Informacije O Izvzetju Iz Rohs	Da
✓	Izdelek Brez Halogena	

Certifikati in standardi

Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka