


Podatkovni list izdelkov

Specifikacije

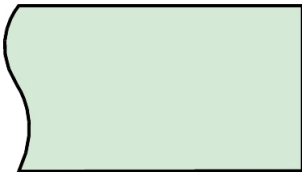

Vodoravna ploska zbiralka Linergy BS 50 x 10 D 2000



04545

⚠️ **Opustitev izdelka:** 18. jan. 2022

⚠️ **Opustitev izdelka**

Glavno

Skupina Izdelkov	Linerigy
Seriya Izdelka	Linerigy
Izdelek Ali Sestavni Del	Bakrena zbiralka
Ime Izdelka	Linerigy BS
Združljivost Serije/Obsega	Prisma Prisma P Omara
Opis Zbiralke	Ploščata palica
Količina Na Set/Komplet	Komplet 1

Komplementarno

Smer Namestitve	Horizontalno Zgoraj Horizontalno Dno
Installation Description	Kabina 650 mm Kabina 650 + 150 mm Kabinski kanal 300 mm Kabinski kanal 400 mm
Najvišji [Ie] Nazivni Obratovalni Tok	1200 A pri 35 °C
[Icw] Dovoljen Kratkotrajen Nazivni Tok	40 kA 1 s) 2 podpori 75 kA 1 s) 3 nosilci
Dovoljeni Tok	1200 A 35 °C ≤ IP31 1080 A 35 °C > IP31
Presek Zbiralke	50 x 10 mm
Dolžina	2000 mm
Višina	150 mm
Teža Izdelka	9,5 kg
Tip Priključka Zbiralke	Brez luknje
Support Thickness	10 mm

Okolje

Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikati Izdelkov	ASEFA

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.	

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Število Enot V Paketu 1	1
-------------------------	---

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

- ✓

Reach, Brez Snovi Svhc
- ✓

Brez Strupenih Težkih Kovin
- ✓

Brez Živega Srebra
- ✓

Informacije O Izvzetju Iz Rohs

Da
- ✓

Brez Pvc
- ✓

Izdelek S Plastičnimi Sestavnimi Deli
Brez Halogena

Certifikati in standardi

Direktiva Eu Rohs	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Oeeo	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Profil Krožnega Gospodarstva	Informacije o izteku življenjske dobe