


Podatkovni list izdelkov

Specifikacije

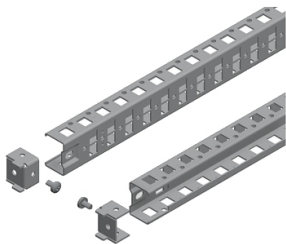

Univerzalne prečne letve Spacial SF/SM - 40 mm

NSYSUCR40110

Cena* brez DDV-ja: 85,70 EUR

Glavno

Skupina Izdelkov	Spacial
Kategorija Dodatkov/Ločenih Delov	Montažna oprema
Izdelek Ali Sestavni Del	Univerzalna križna letev
Aplikacija	Večnamenski
Nominal Dimensions Of The Housing	- H: 1100 mm

Komplementarno

Združljivost Serije/Obsega	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX
Lokacija Montaže	Med prečnimi letvami
Montažna Podpora	Prilagoditveni profil, Na SM omarah
Sestava Naprave	Pritrdilni elementi 2 Križne letve 4 Nosilci
Količina Na Set/Komplet	Komplet 1
Material	Jeklo
Površinska Obdelava (Finish)	Galvanizirano
Način Pritrjevanja	Z vijaki
Nastavitev	Nastavljiv na 25 mm
Število Horizontalnih Vrstic	1
Maksimalna Obremenitev	30 kg
Višina	Nazivna: 1100 mm Koristno: 1007 mm
Širina	40 mm
Globina	27 mm
Debelina	1,5 mm

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	5 cm
Paket 1 Širina	6 cm

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Paket 1 Dolžina	102 cm
Paket 1 Teža	1,998 kg
Embalažna Enota Paketa 2	PAM
Število Enot V Paketu 2	50
Paket 2 Višina	30 cm
Paket 2 Širina	100 cm
Paket 2 Dolžina	120 cm
Paket 2 Teža	113 kg

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

✓	Reach, Brez Snovi Svhc	
✓	Brez Strupenih Težkih Kovin	
✓	Brez Živega Srebra	
✓	Informacije O Izvzetju Iz Rohs	Da

Certifikati in standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Profil Krožnega Gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni