


Podatkovni list izdelkov

Specifikacije

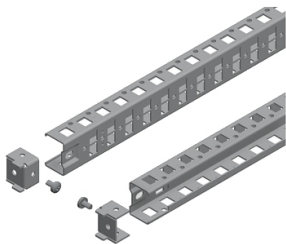

Univerzalne prečne letve Spacial SF/SM - 40 mm

NSYSUCR40200

Cena* brez DDV-ja: 145,00 EUR

Glavno

Skupina Izdelkov	Spacial
Kategorija Dodatkov/Ločenih Delov	Montažna oprema
Izdelek Ali Sestavni Del	Univerzalna križna letev
Aplikacija	Večnamenski
Nominal Dimensions Of The Housing	- H: 2000 mm

Komplementarno

Združljivost Serije/Obsega	Lineryg Linergy LGY Lineryg Linergy LGYE Lineryg Linergy BS Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX
Lokacija Montaže	Med prečnimi letvami Na strukturi omare
Montažna Podpora	Prilagoditveni profil, Na SM omarah
Smer Vgradnje	Vertikalno
Sestava Naprave	Pritrdilni elementi 2 Križne letve 4 Nosilci
Količina Na Set/Komplet	Komplet 1
Material	Jeklo
Površinska Obdelava (Finish)	Galvanizirano
Način Pritrjevanja	Z vijaki
Nastavitev	Nastavljiv na 25 mm
Število Horizontalnih Vrstic	1
Višina	Nazivna: 2000 mm Koristno: 1907 mm
Širina	40 mm
Globina	27 mm
Debelina	1,5 mm

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Paket 1 Višina	192 cm
Paket 1 Širina	6 cm
Paket 1 Dolžina	5 cm
Paket 1 Teža	3,588 kg
Embalažna Enota Paketa 2	P2M
Število Enot V Paketu 2	154
Paket 2 Višina	121 cm
Paket 2 Širina	202 cm
Paket 2 Dolžina	78 cm
Paket 2 Teža	615 kg

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

	Reach, Brez Snovi Svhc	
	Brez Strupenih Težkih Kovin	
	Brez Živega Srebra	
	Informacije O Izvzetju Iz Rohs	Da

Certifikati in standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Profil Krožnega Gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni