


Podatkovni list izdelkov

Specifikacije

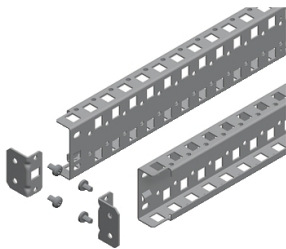

Univerzalne prečne letve Spacial SF/SM - 65 mm

NSYSUCR6540

Cena* brez DDV-ja: 37,82 EUR

Glavno

Skupina Izdelkov	Spacial
Kategorija Dodatkov/Ločenih Delov	Montažna oprema
Izdelek Ali Sestavni Del	Univerzalna križna letev
Aplikacija	Večnamenski
Nominal Dimensions Of The Housing	- H: 400 mm

Komplementarno

Združljivost Serije/Obsega	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX
Lokacija Montaže	Med prečnimi letvami Na strukturi omare
Montažna Podpora	Prilagoditveni profil, Na SM omarah
Sestava Naprave	Pritrdilni elementi 2 Križne letve 4 Nosilci
Količina Na Set/Komplet	Komplet 1
Material	Jeklo
Površinska Obdelava (Finish)	Galvanizirano
Način Pritrjevanja	Z vijaki
Nastavitev	Nastavljiv na 25 mm
Število Horizontalnih Vrstic	2
Maksimalna Obremenitev	100 kg
Višina	Nazivna: 400 mm Koristno: 307 mm
Širina	65 mm
Globina	27 mm
Debelina	1,5 mm

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	6,0 cm

Paket 1 Širina 7,0 cm
Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Paket 1 Dolžina	31,0 cm
Paket 1 Teža	968,24 g

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

✓	Reach, Brez Snovi Svhc	
✓	Brez Strupenih Težkih Kovin	
✓	Brez Živega Srebra	
✓	Informacije O Izvzetju Iz Rohs	Da

Certifikati in standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Profil Krožnega Gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni