


# Podatkovni list izdelkov

Specifikacije

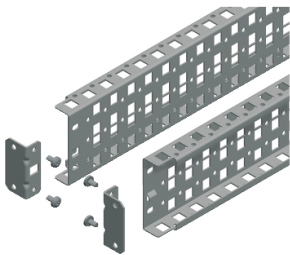

## Univerzalne prečne letve Spacial SF/SM - 90 mm

NSYSUCR90220

Cena\* brez DDV-ja: 197,00 EUR

### Glavno

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Skupina Izdelkov                  | Spacial                  |
| Kategorija Dodatkov/Ločenih Delov | Montažna oprema          |
| Izdelek Ali Sestavni Del          | Univerzalna križna letev |
| Aplikacija                        | Večnamenski              |
| Nominal Dimensions Of The Housing | - H: 2200 mm             |

### Komplementarno

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Združljivost Serije/Obsega   | Spacial Spacial SF                                 |
| Lokacija Montaže             | Med prečnimi letvami<br>Na strukturi omare         |
| Montažna Podpora             | Prilagoditveni profil, Na SM omarah                |
| Smer Vgradnje                | Vertikalno                                         |
| Sestava Naprave              | Pritrdilni elementi<br>2 Križne letve<br>4 Nosilci |
| Količina Na Set/Komplet      | Komplet 1                                          |
| Material                     | Jeklo                                              |
| Površinska Obdelava (Finish) | Galvanizirano                                      |
| Način Pritrjevanja           | Z vijaki                                           |
| Nastavitev                   | Nastavljiv na 25 mm                                |
| Število Horizontalnih Vrstic | 3                                                  |
| Višina                       | Nazivna: 2200 mm<br>Koristno: 2107 mm              |
| Širina                       | 90 mm                                              |
| Globina                      | 27 mm                                              |
| Debelina                     | 1,5 mm                                             |

### Embalažna enota

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Embalažna Enota Paketa 1 | PCE      |
| Število Enot V Paketu 1  | 1        |
| Paket 1 Višina           | 6,0 cm   |
| Paket 1 Širina           | 10,0 cm  |
| Paket 1 Dolžina          | 211,5 cm |

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Paket 1 Teža             | 6,0 kg   |
| Embalažna Enota Paketa 2 | PAL      |
| Število Enot V Paketu 2  | 100      |
| Paket 2 Višina           | 84,0 cm  |
| Paket 2 Širina           | 220,0 cm |
| Paket 2 Dolžina          | 80,0 cm  |
| Paket 2 Teža             | 632,0 kg |

## Pogodbena garancija

|           |            |
|-----------|------------|
| Garancija | 18 mesecev |
|-----------|------------|

Trajnostnost



Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO<sub>2</sub>.

**Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov** je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost   RoHS/REACH

## Rezultati dobrega počutja

- ✓

Reach, Brez Snovi Svhc
- ✓

Brez Strupenih Težkih Kovin
- ✓

Brez Živega Srebra
- ✓

Informacije O Izvzetju Iz Rohs

Da

## Certifikati in standardi

|                              |                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uredba Reach                 | <a href="#">Izjava REACH</a>                                                                                                |
| Direktiva Eu Rohs            | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)<br><a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Uredba O Rohs Za Kitajsko    | <a href="#">Izjava o RoHS za Kitajsko</a><br>Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)  |
| Razkritje Okoljskih Podatkov | <a href="#">Okoljski profil izdelka</a>                                                                                     |
| Profil Krožnega Gospodarstva | Posebni postopki recikliranja niso potrebni                                                                                 |