

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Prazna omara XALF - za omaro v
jašku - 1 izrez - Ø 22 mm

XALFK01

Cena* brez DDV-ja: 12,43 EUR

Glavno

Serijska Izdelka	Harmony XALF
Izdelek Ali Sestavni Del	Prazna omara
Kratko Ime Naprave	XALF
Destinacija Izdelka	Za ohišje za dvigala

Komplementarno

Material	Polikarbonat
Teža Izdelka	0,11 kg
Oznaka	CE

Okolje

Zaščitna Obdelava	TH
Temperatura Okoliškega Zraka Za Skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura Okoliškega Zraka Za Delovanje	0...50 °C
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-1 EN 81-20 EN/IEC 60947-5-4

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	5,4 cm
Paket 1 Širina	6,8 cm
Paket 1 Dolžina	6,8 cm
Paket 1 Teža	101,0 g
Embalažna Enota Paketa 2	S02
Število Enot V Paketu 2	20
Paket 2 Višina	15,0 cm
Paket 2 Širina	30,0 cm
Paket 2 Dolžina	40,0 cm
Paket 2 Teža	2,405 kg

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja


 Brez Živega Srebra

 Informacije O Izvzetju Iz Rohs [Da](#)

Certifikati in standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Profil Krožnega Gospodarstva	Informacije o izteku življenjske dobe

Dimensions

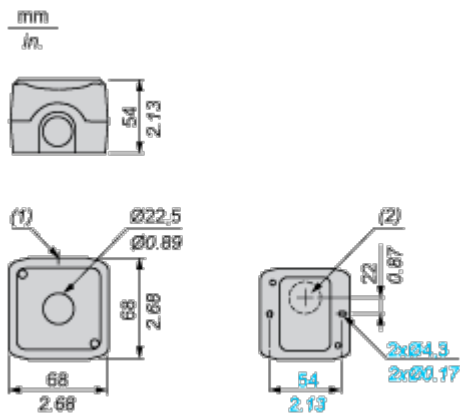

- (1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm / 0.47 in.
- (2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm / 0.55 in.