


Produktový list

Špecifikácie

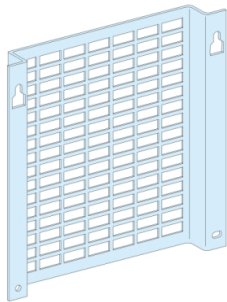

Prisma Plus - G System - zapuš. perforovaný montážny panel - 9 výškových dielcov

03178

! Ukončené dňa: 15. 3. 2022

! Ukončené

Základní popis

Rad	Prisma
Sortiment Výrobkov	Prisma G
Typ Produktu Alebo Komponentu	Montážní deska
Príslušenstvo / Náhradné Diely	Instalační příslušenství
Kompatibilita Rozsahu	Prisma Prisma G propojovací oddíl
Installation Description	Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm
Popis Montážní Desky	Zapuštěná perforovaná
Pocet Vert. Modulu (50 Mm)	9 modul(y) v 300 mm samostatně stojící kabelový kanál 9 modul(y) v 300 mm nástěnný propojovací oddíl
Štandardy	IEC 61439-2
Certifikácia Výrobkov	ASEFA

Doplňky

Povrchová Konečná Úprava	Galvanizovaný
Šírka	300 mm
Výška	450 mm
Čistá Hmotnosť	0,605 kg
Functional Unit	300 mm Prisma G samostatně stojící kabelový kanál 9 12,5 mm 300 mm Prisma G nástěnný propojovací oddíl 9 12,5 mm

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	3 cm
Šírka Balenia 1	21,4 cm
Dĺžka Balenia 1	45 cm
Package 1 Weight	605 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Počet Výrobkov V Balení 2	6
Výška Balenia 2	20 cm
Šírka Balenia 2	40 cm

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Dĺžka Balenia 2	60 cm
Hmotnosť Balenia 2	4,32 kg
Typ Balenia 3	P12
Počet Výrobkov V Balení 3	48
Výška Balenia 3	75 cm
Šírka Balenia 3	80 cm
Dĺžka Balenia 3	120 cm
Hmotnosť Balenia 3	34,56 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

✓

Ia Základe Nariadenia Reach

Neobsahuje Látky Vzbudzujúce Veľmi Veľké Obavy(Svhc)

✓

Neobsahuje Toxické Ťažké Kovy

✓

Neobsahuje Ortuť

✓

Informácie O Výnimke Zo Smernice Rohs

Áno

✓

Produkt S Plastovými Časťami Bez Halogénu

Certifikácie a normy

Smernica Eú Rohs

Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
[Deklarácia EÚ RoHS](#)

Nariadenie Rohs Číny

[Deklarácia RoHS Číny](#)
Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)

Zverejňovanie Informácií O Životnom Prostredí

[Environmentálny profil produktu](#)