


Produktový list

Špecifikácie

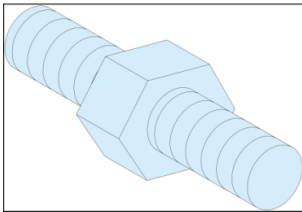

Prisma Plus - G & P System - 4 šesťboké distančné kusy M5 V=9mm

03185

! Ukončené dňa: 5. 1. 2022

! Ukončené

Základní popis

Rad	Prisma
Sortiment Výrobkov	Prisma G Prisma P
Typ Produktu Alebo Komponentu	Šestihranné distanční díly
Príslušenstvo / Náhradné Diely	Instalační příslušenství
Kompatibilita Rozsahu	Prisma Prisma P cubicle Prisma Prisma G držák předního krytu stojiny
Pripojení Zařízení Skříně	Zemní sběrnice: svislá skrutky

Doplňky

Montážny Režim	Skrutky
Upevnenie	Funkční stojiny
Installation Description	Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm Nástenná montáž rozvádzače - šířka 600 mm Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm Skříň Kabel. kanál ve skříní
Závít Iso	M5
Množstvo Na Súpravu	Sada 4
Výška	9 mm
Čistá Hmotnosť	0,02 kg

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	2,5 cm
Šírka Balenia 1	10,5 cm
Dĺžka Balenia 1	15 cm
Package 1 Weight	20 g

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

✓

Na Základe Nariadenia Reach
Neobsahuje Látky Vzbudzujúce Veľmi
Veľké Obavy(Svhc)

✓

Neobsahuje Toxické Ťažké Kovy

✓

Neobsahuje Ortuť

✓

Informácie O Výnimke Zo Smernice Rohs

Áno

✓

Produkt S Plastovými Časťami Bez
Halogénu

Certifikácie a normy

Smernica Eú Rohs

Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)

[Deklarácia EÚ RoHS](#)

Nariadenie Rohs Číny

[Deklarácia RoHS Číny](#)

Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)

Zverejňovanie Informácií O Životnom
Prostredí

[Environmentálny profil produktu](#)