


# Produktový list

Špecifikácie

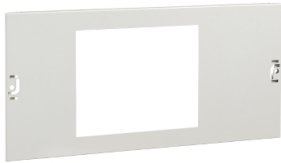

## Prisma Plus-G System-montážny panel pre ISFT 250 (vert. montáž do Š=300mm)-G

03328

! Ukončené dňa: 27. 4. 2023

! Ukončené

### Základní popis

|                                |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Rad                            | Prisma                                                                        |
| Sortiment Výrobkov             | Prisma G                                                                      |
| Typ Produktu Alebo Komponentu  | Čelní deska                                                                   |
| Príslušenstvo / Náhradné Diely | Instalační příslušenství                                                      |
| Kompatibilita Rozsahu          | Prisma Prisma G rozváděč<br>Prisma Prisma Pack 250 rozváděč                   |
| Typ Čelní Desky                | S výřezem                                                                     |
| Instalované Zařízení           | Fupact: pevná ISFT250 - řízení: rukojeť držáku pojistek - vodorovná instalace |
| Popis Pólů                     | 1 x 3P: montážní deska držák: ISFT250 vodorovná instalace                     |
| Pracovní Poloha                | Vodorovná                                                                     |

### Doplňky

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis Rozváděče/Skříně     | Samostatně stojící rozváděč - šířka 600 mm<br>Nástenná montáž rozváděče - šířka 600 mm<br>Rozváděč Pack - šířka 600 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| Umístění Připojení         | Přímé připojení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pocet Vert. Modulu (50 Mm) | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Štandardy                  | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Certifikácia Výrobkov      | ASEFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Materiál                   | Ocel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Povrchová Konečná Úprava   | Hladký<br>Matný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Protective Treatment       | Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Farba                      | Biela (RAL 9001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Výška                      | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Šírka                      | 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Čistá Hmotnosť             | 0,78 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Množstvo Na Súpravu        | Sada 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Functional Unit            | 600 mm Prisma G samostatně stojící rozváděč Fupact ISFT250 pevná rukojeť držáku pojistek vodorovná 3P 1 přímé 6<br>600 mm Prisma G nástenná montáž rozváděče Fupact ISFT250 pevná rukojeť držáku pojistek vodorovná 3P 1 přímé 6<br>600 mm Prisma Pack 250 rozváděč Pack Fupact ISFT250 pevná rukojeť držáku pojistek vodorovná 3P 1 přímé 6 |

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

## baliace jednotky

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Typ Balenia 1             | PCE      |
| Počet Výrobkov V Balení 1 | 1        |
| Výška Balenia 1           | 3,0 cm   |
| Šírka Balenia 1           | 25,0 cm  |
| Dĺžka Balenia 1           | 50,0 cm  |
| Package 1 Weight          | 780,0 g  |
| Unit Type Of Package 2    | CAR      |
| Počet Výrobkov V Balení 2 | 10       |
| Výška Balenia 2           | 17,0 cm  |
| Šírka Balenia 2           | 27,0 cm  |
| Dĺžka Balenia 2           | 53,0 cm  |
| Hmotnosť Balenia 2        | 8,16 kg  |
| Typ Balenia 3             | P12      |
| Počet Výrobkov V Balení 3 | 90       |
| Výška Balenia 3           | 32,0 cm  |
| Šírka Balenia 3           | 80,0 cm  |
| Dĺžka Balenia 3           | 120,0 cm |
| Hmotnosť Balenia 3        | 85,44 kg |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|

Udržateľnosť



Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO<sub>2</sub>.

**Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu** je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

✓

Ia Základe Nariadenia Reach

Neobsahuje Látky Vzbudzujúce Veľmi Veľké Obavy(Svhc)

✓

Neobsahuje Toxické Ťažké Kovy

✓

Neobsahuje Ortuť

✓

Informácie O Výnimke Zo Smernice Rohs

Áno

✓

Produkt S Plastovými Časťami Bez Halogénu

Certifikácie a normy

Smernica Eú Rohs

Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)

[Deklarácia EÚ RoHS](#)

Nariadenie Rohs Číny

[Deklarácia RoHS Číny](#)

Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)

Zverejňovanie Informácií O Životnom Prostredí

[Environmentálny profil produktu](#)