


Produktový list

Špecifikácie

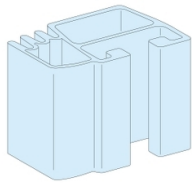

prípojnica Linergy LGY - 630A

04502

! Ukončené dňa: 14. 1. 2022

! Ukončené

Základní popis

Rad	Linergy
Sortiment Výrobkov	Linergy
Typ Produktu Alebo Komponentu	Profilová sběrnice
Názov Produktu	Linergy LGY
Kompatibilita Rozsahu	Prisma Prisma P rozváděč
Popis Sběrnice	Sběrnice Linergy
Množstvo Na Súpravu	Sada 1

Doplňky

Směr Instalace	Svislá, pracovní poloha: zadní Svislá, pracovní poloha: boční
Installation Description	Skříň - šířka 650 mm Skříň - šířka 650 + 150 mm
[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	1000 V
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	12 kV (stupeň znečištění: 3)
[Ie] Jmenovitý Pracovní Proud	630 A
[Icw] Jmenovitý Krátkodobý Výdržný Proud	25 kA (1 s) pro 3 držáky (zadní umístění) 25 kA (1 s) pro 3 držáky (boční umístění)
Dovolенý Proud	680 A při 35 °C: ≤ IP31 590 A při 35 °C: > IP31
Průřez Sběrnice	32,5 x 42,5 mm
Délka	1670 mm
Čistá Hmotnost	1,56 kg
Typ Připojení Sběrnice	Jediná t-drážka
Rozteč Pro Připojení	Volné připojovací pozice

Prostředí

Štandardy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certifikácia Výrobkov	ASEFA

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
---------------	-----

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Počet Výrobkov V Balení 1	1
---------------------------	---

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Spríevodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Spríevodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

✓ Na Základe Nariadenia Reach
Neobsahuje Látky Vzbudzujúce Veľmi
Veľké Obavy(Svhc)

✓ Neobsahuje Toxické Ťažké Kovy

✓ Neobsahuje Ortuť

✓ Informácie O Výnimke Zo Smernice Rohs [Áno](#)

✓ Produkt S Plastovými Časťami Bez
Halogénu

Certifikácie a normy

Smernica Eú Rohs	Súlad Deklarácia EÚ RoHS
Nariadenie Rohs Číny	Deklarácia RoHS Číny Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
Zverejňovanie Informácií O Životnom Prostredí	Environmentálny profil produktu
Oeez	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov.
Okružný Profil	Informácie o ukončení životnosti